


EA539F
(T型コネクタ圧着工具)

油圧式
スチール製
電線の分岐、配線に使われます。
出力...58kN(6tonf)
適用範囲 T-20 ~ T-122


屋内、屋外(配電線を除く)、ビルディング、
トンネル内などの電線の分岐に使われています。

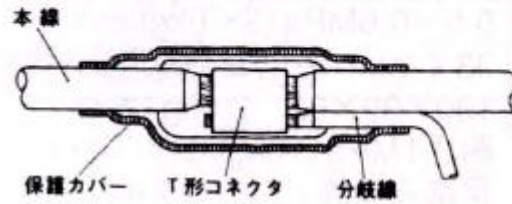

(R形)



(T形)

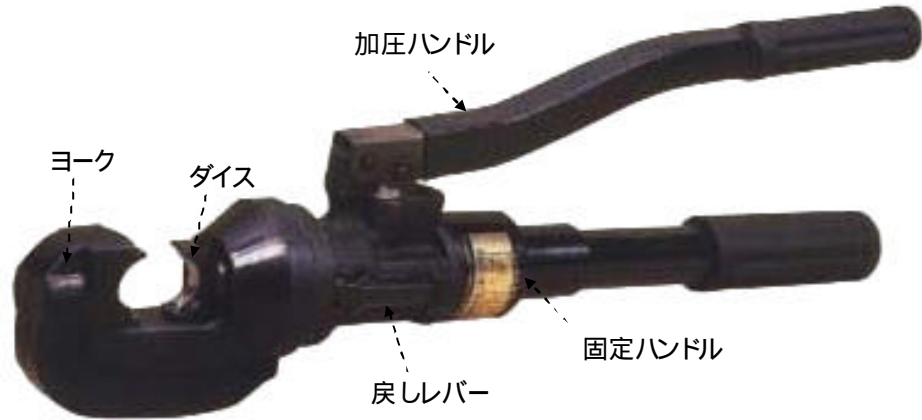

早送り付き
全長...460mm
重量...2.9kg
標準附属ダイス...T-20・T-26・T-44・T-60・T-76・T-98・T-122
プラスチックケース付

T形コネクタとC形コネクタの違い

- (1) T形コネクタ (Tコン) とC形コネクタ (Cコン) の見分け方
T形コネクタはNTT規格の分岐線用コネクタで銀色(錫メッキ)のプレス加工です。刻印は(T-60)と中に入れる電線の合計サイズの最大が表示され、その範囲であれば何本電線を入れても構いません。C形コネクタは電力会社の配電規格の分岐コネクタで色は銅色のそのままです。配電引込線にはこのコネクタでなければなりません。
刻印は(60-38)と中に入れる電線が2本と決まっています。

T型コネクタは、EA539F- 11 ~ F- 122をご利用ください。

ハンドルを最大まで開ききらずに小刻みに操作してダイスを送るようにしてください。作業の途中でハンドルを開ききるとダイスがかみこんでもどらなくなる可能性があります。