


# 充電油圧式多機能工具 S7G-M250H

**IZUMI**

パワフル&スピーディな21.6Vバッテリー搭載  
250mm<sup>2</sup>圧着スピード業界最速8秒台を実現  
作業効率を上げるオートリターン機能搭載  
圧力センサによる合否判定、GPSによる作業位置記録  
Bluetooth通信による作業管理など先進機能を搭載




- Li 21.6V**
- 完了
- 圧着
- GPS
- M マルチ
- PC
- メンテナンス
- 油圧
- AUTO
- Bluetooth

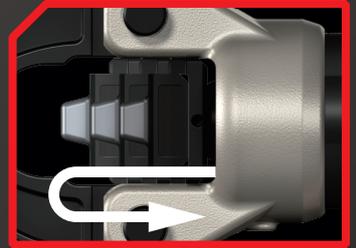

わずらわしい戻し操作を不要に。  
途中停止が可能なオートリターン



パワフル&スピーディ  
21.6Vバッテリーと改良した  
油圧ユニットで圧着は8秒台!

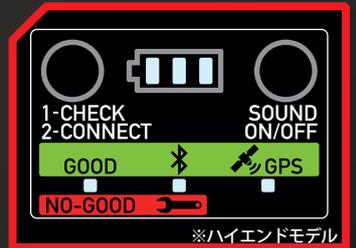

作業の合否判定やバッテリー残量、  
GPS受信状況が即座にわかる  
表示パネル



GPS / Bluetooth通信機能を搭載。  
専用アプリケーションによりWindows  
PCとスムーズに連携し、これまで不可能  
だった「適正な作業」を行ったかの確認が  
可能となります。

### SERIES7専用アプリケーション

SERIES7 DMS  
ダウンロードはこちら



※Windows10専用、お使いのPC環境をご確認ください。

「いつ」「どこで」を即座に把握。  
作業の保証を確実なものにする  
先進のトレーサビリティ機能

品名 S7G-M250H

標準価格

504,900円(税込み)

### S7G-M250H<発売記念セット>

	適用	マルチ
基本性能	公称出力	127kN
	圧着範囲	14~250mm <sup>2</sup>
	バッテリー電圧	21.6V
	バッテリー容量	4Ah
	寸法(BP,250ダイス含)	344x343x80mm
	重量(BP,250ダイス含)	4.9kg
	新機能	作業終了表示 / 音
バッテリー残量表示		○
オートリターン		○
Bluetooth通信		○
作業記録(圧力、場所、時間)		○
メンテナンスお知らせ表示	○	

品名	発売記念セット内容
	S7GM250H
工具本体	○
オスダイス14、22、38-70、80-150、200、250	○
メスダイス14-38、60-70、80-100、150	○
メスダイス200、250	○
圧着ヨーク	○
圧着コマ	○
BP-2120バッテリー	-
BP-2140バッテリー	○
CH-21J充電器(電源コード付)	○
WBケース	○
肩掛けベルト SPD1	オプション
各種アタッチメント	オプション

REC-Li250Mオプションアタッチメントが使用可能

- ・14~250mm<sup>2</sup>の圧着 ・φ50のケーブル切断
- ・パンチャ(薄鋼、厚鋼鋼管用)
- ・T形圧縮T11~T240 ・六角圧縮Cu180-200-32(C32)まで
- ・山形鋼、平鋼(厚さ6mm)のパンチャ・レースウェイ切断 ・全ネジ切断

### <<GPS 使用に関する注意事項>>

- 屋内ではGPSを受信することができません。
- 携帯電話、スマートフォンのような、GPSとモバイルネットワークを利用した位置情報取得機能はありません。
- 本工具はGPSのみで位置情報を取得しているため、お使いの環境により受信に時間がかかる場合があります。
- 本工具のGPSは受信専用です。GPSの発信機能はありませんので、遠隔地から本製品の現在地を追跡することはできません。
- 本工具とGPS衛星との間に障害物があると、電波が受信しにくくなり、現在地の測位ができません。現在地の測位に適した場所は、屋外の電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所に限ります。