

工具鋏多用途



金属加工

- ・アルミ板
- ・銅板
- ・ブリキ板

DIY・工作

- ・ゴム板
- ・革
- ・プラスチック
- ・ボール紙

工場内作業

- ・標識ロープ
(トラロープ)
- ・電線
VCT 4×1.25mm²
(AWG16)

工具箱に

これ1本!

ブリキ板 切断目安
0.5mm

標識ロープ
(トラロープ) 切断直径目安
9.0mm

逃 切断物を
がしにくい!!

刃元ギザ刃




高炭素刃物鋼
KG-300LW-BP



ステンレス鋼
KG-300LW-DX-BP



刃元ギザ刃が切断物を逃がしにくい!

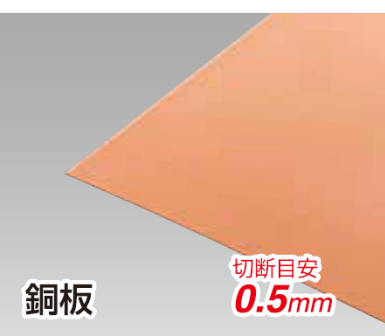

KG-300LW-BP

幅広刃で強力切断!

幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカット!
金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。



高炭素刃物鋼

KG-300LW-BP

炭素を多く含み刃物に適した硬度を保つ、すべてが完全に球状化焼鈍された鋼を厳選して採用しています。



ステンレス鋼

KG-300LW-DX-BP

非常に薄い保護被膜を形成する働きを持つ合金を採用し、耐摩擦性に優れ、錆びにくい仕様です。

すべりにくいグリップ

手袋での作業でもすべらず手に馴染むビニールコーティンググリップ。長時間の作業でも疲れにくい設計です。

簡単安全ストッパー

使用しないときは安全ストッパーでしっかり固定できます。

アルミ板 切断目安 **0.8mm**

プラスチック板 切断目安 **1.0mm**

ゴム板 切断目安 **5.0mm**

革 切断目安 **3.0mm**



工具鉗多用途 KG-300LW-BP

全長(mm)	刃長(mm)	質量(g)	本体価格	税込価格	入数	個装サイズ(mm)	個装質量(g)
200	55	140	オープン価格		10×10	250×75×20	160
JANコード			製品仕様		小箱サイズ(mm)	小箱質量(kg)	
4 965280 659200			刃: 高炭素刃物鋼 柄: 板金+ ビニールコーティング		255×145×120	1.7	
					大箱サイズ(mm)	大箱質量(kg)	
					750×275×265	18.0	



工具鉗多用途 ステンレス KG-300LW-DX-BP

全長(mm)	刃長(mm)	質量(g)	本体価格	税込価格	入数	個装サイズ(mm)	個装質量(g)
200	55	140	オープン価格		10×10	250×75×20	160
JANコード			製品仕様		小箱サイズ(mm)	小箱質量(kg)	
4 965280 659217			刃: ステンレス鋼 柄: 板金+ ビニールコーティング		255×145×120	1.7	
					大箱サイズ(mm)	大箱質量(kg)	
					750×275×265	18.0	

お取り扱い店

- このカタログに記載されている価格は2017年10月現在のものです。
- 商品本体の色は、印刷適正上、実物と異なる場合があります。
- このカタログに掲載されています製品の仕様・寸法・価格・カラーなどが改良により、多少の変更がある場合がございますのであらかじめご了承ください。

© 2017.11



ARS アルスコ・ポレーション株式会社
本 社: 大阪府堺市中央区八田寺町476-3
〒599-8267 Phone:072-260-2121

東京支店: 東京都千代田区東神田2丁目5-15 住友生命東神田ビル11F
〒101-0031 Phone:03-3864-5600

九州営業所: 福岡県福岡市博多区吉塚4-10-48 福岡インタービル5F
〒812-0041

詳しい情報をご覧になりたい方は、下記のWEBサイトへどうぞ。
<http://www.ars-edge.co.jp/>