


EA541XC
(油圧式ワイヤーカッター)

油圧式 スチール製
全長 580mm 重量 5.2kg
公称出力 56kN(5.7tf)
早送り付き

キャリングバック付

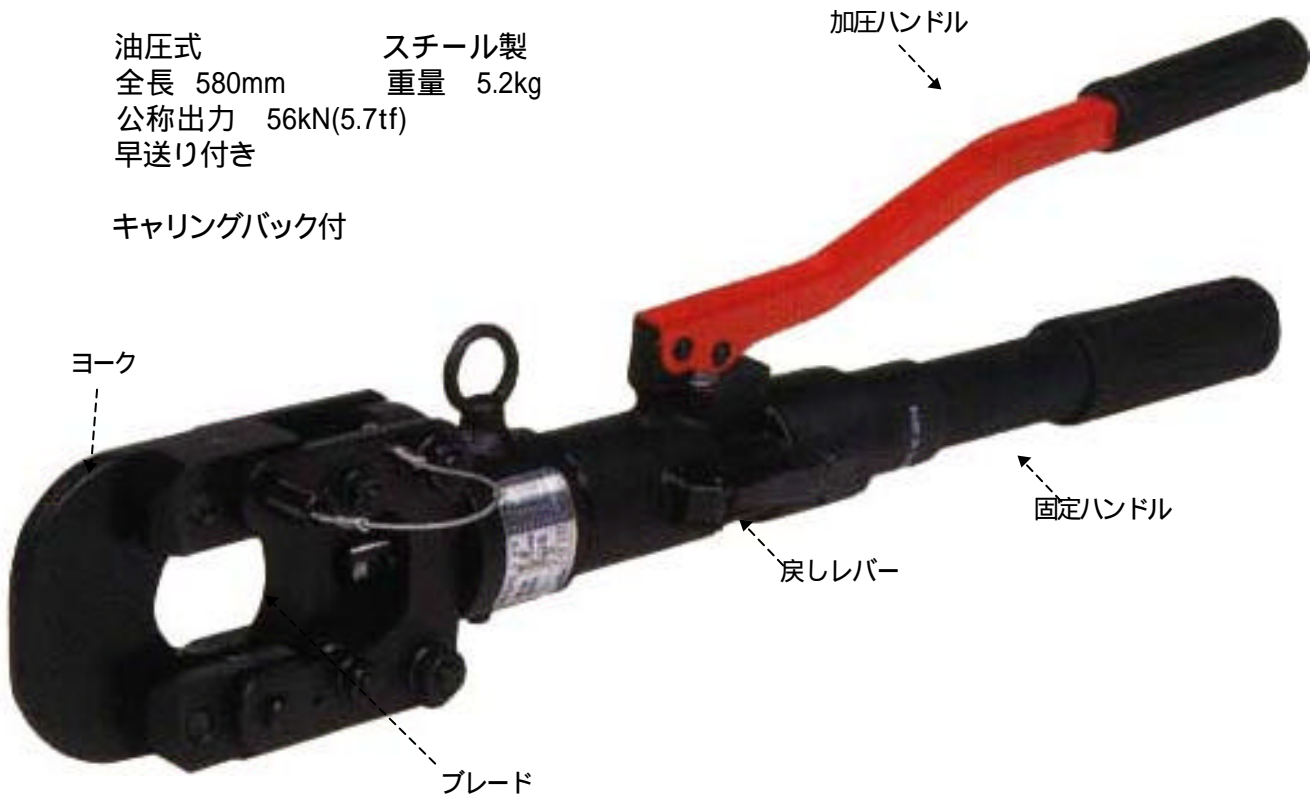

仕様

	切断材料	切断最大径 (単位 mm)
ワイヤ ロープ	JIS1号ワイヤーロープ (6X7)	22
	JIS1号ワイヤーロープ (6X7)	25
	JIS1号ワイヤーロープ (6X7)	25
丸棒	軟銅丸棒	22
	アルミ丸棒	20
	軟鋼棒 (SS41以下)	20
	鉄筋コンクリート用棒鋼	16
撚り線	裸硬銅撚り線	41.6(1000mm ²)
	アルミ 裸硬アルミ撚り線(HAL)	40.7(980mm ²)
	撚り線 鋼心アルミ撚り線 (ACSR)	38.4(810mm ²)
ケーブル	亜鉛メッキ鋼 撚り線 JIS2号 (1X7)	15
	撚り線 JIS3号 (1X19)	20
	C.C.Pケーブル	40
	鉛ケーブル	40
	地中線ケーブル	40

ピアノ線・PC線は切断できません。()の撚り線mm²は裸線の場合を示します。