

## EA544A-2 オフセット型金切りバサミ


Ver.1.1

### 1. 特 長

- ・ 右利き用(左カーブ)
- ・ ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
- ・ 鋭利な先端が、落とし鍛造で作られ、58-60HRCの堅さがあります。
- ・ 人間工学的なスベリ止めPVCハンドル
- ・ 材質 C60(カーボン60)

### 2. 能 力

- ・ 軟鋼シート1.8mm
- ・ ステンレス鋼シート1.2mmまで切断可能

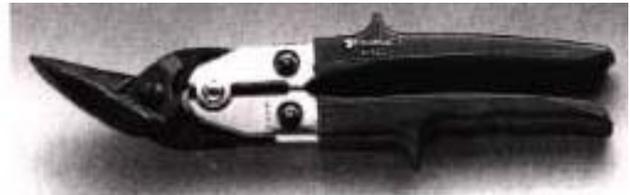

### 3. サイズ

刃の長さ	全長	重量
55mm	260mm	532g

#### Tin Snips

lever action, spring assisted

model	L		
	mm	"	g
R <sup>2)</sup>	260	10 1/2	532

19.Dec.