


EA544ED-13A

スチールバンドカッター

- 鍛造鋼
- 切断能力…1.3×51mm、1.2×32mm×2枚重ね
(JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯とする)
- 重量…3.0kg
- 全長…670mm(ハンドル伸長時:726mm)
- 最大幅…157mm
- 最大厚み…63mm




正面図

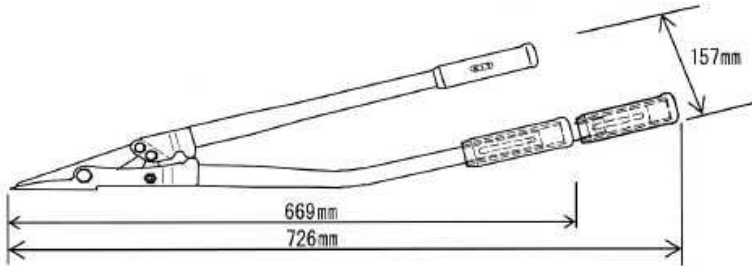

側面図



ストライカー部のスライド

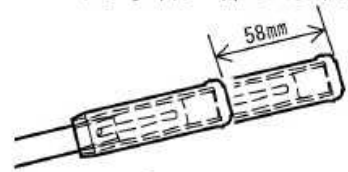

使用手順



① カッター使用位置



② 刃先の差込み



③ ストライカーを前後に操作し数回打撃する



④ 帯鉄が可動刃の内側に入るまで打撃を加える



⑤ ハンドルを縮小させた状態で切断操作

ストライカー押込み時



ストライカー引戻し時

