


EA544NV(Vカットブリキバサミ)

ノッチブレードはカーボンスチールをドロップフォージ(落し鍛造)した物です。
V字は31°のノッチになります。
柄はプラスチック製



(使用例)

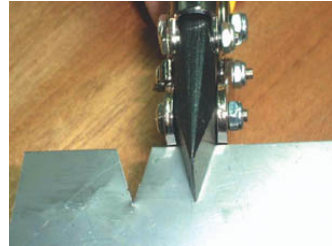

全長 204mm
刃長 20mm
カット能力 22gaCR(0.787mm厚さの常温圧延シートメタル)