

ぴったりサイズの  
小ねじがない...

電気を使わず、  
手軽に小ねじを  
切断したい

小ねじ切断後の  
バリ取りが面倒くさい



# 現場の声をもとにエスコで商品化!



ESCO  
オリジナル

鉄・ステンレス対応


## 【ハンディータイプ】 小ねじカッター

品番 EA545AK-10

価格 8,940 円 (税抜)

- 切断能力…M3・M4・M5・M6(鉄・ステンレス)
  - 全長…225 mm ●重量…370 g
  - 本体材質…SK85(カッター部)
  - 使用方法…『挿入面』と印字のある面からねじをねじ込んで長さを調整し、カットします。
- \*5 mm未満の切断、熱処理したねじには使用できません。

## 出先の現場で大活躍! メンテナンスの必需品!

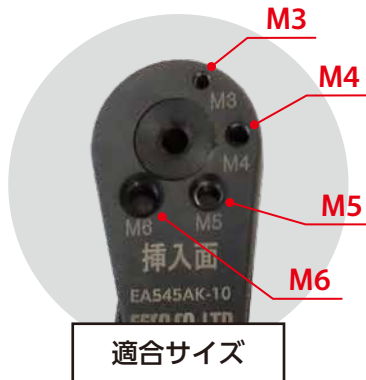

適合サイズ



切断後、面取り不要

### — How to use — 使用方法

準備 切断する箇所より「5mm」短く目印をつける



POINT

写真のねじにはわかりやすい様、水色のテープを貼っています。実際に使用される際はマジックなどでマーキングしてください。

STEP 1 挿入面の適合するねじ穴を確認して下さい



STEP 2 目印が本体に触れるまで挿入面からねじ込みます



STEP 3 両手でハンドルを持ち、最後までハンドルをとじます




STEP 4 本体からねじを取り外し完了



適合サイズ

切断後、面取り不要

ギロチン型で力をこめやすい!  
バリ取り不要ですぐに使用できる!

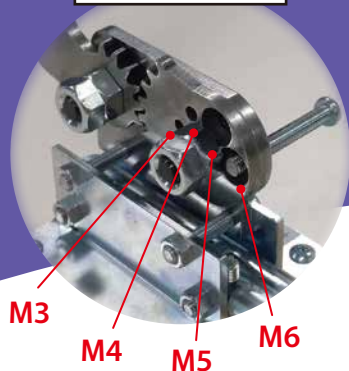

## 置き型タイプで 楽々カット!

ESCO  
オリジナル

### [置き型タイプ] 小ねじカッター

品番 **EA545AK-1**

価格 **16,000円** (税抜)

- サイズ…500×100×140mm
- 重量…1.26kg
- 付属品…首下長さゲージ
- 切断可能小ねじサイズ…  
M3・M4・M5・M6
- 手動にて小ねじの切断が容易にでき、  
面取り不要でナットが入ります。
- ステンレス製小ねじには使用できません。



YouTube で使用過程の動画がご覧いただけます

### — How to use — 使用方法

STEP 1 小ねじを穴に入れます



STEP 2 付属のゲージで首下長さを決め、  
ドライバーで調整します



STEP 3 レバーを下ろし、  
小ねじを切断します



ESCO 株式会社エスコ

〒550-0013 大阪市西区新町4丁目14番12号  
TEL:06-6532-6226 FAX:06-6541-0929  
https://www.esco-net.com/ MAIL:esco-sp@esco-net.com

株式会社エスコ公式  
Twitter/YouTube  
フォロー・チャンネル登録はコチラ!

