

EA545KR - 2 強力型ミニクリッパー(スプリング入)




全長...200mm
 切断能力...軟線: 6.0mm、中硬線: 5.2mm
 硬線: 4.0mm、ピアノ線: 3.6mm
 ハンドル...コンフォート
 仕上げ...防錆磨き
 オープンスプリング付で繰り返し作業に便利です。
 オープンスプリングでハンドルをしっかりロックし、
 スプリングを開くと内部にあるバネの力により刃が
 自動的に開き、片手での連続作業が可能になります。
 刃硬度...HRC64
 材質...クロムバナジウム鋼
 てこの原理を最大限に利用したデザインにより、
 少ない力で抜群の切断能力を発揮します。
 重量...370g



刃の根元にあるくぼみにより
 太いワイヤーでも滑らず
 切断できます。

プラスチックコーティングハンドルと コンフォートハンドルの違い

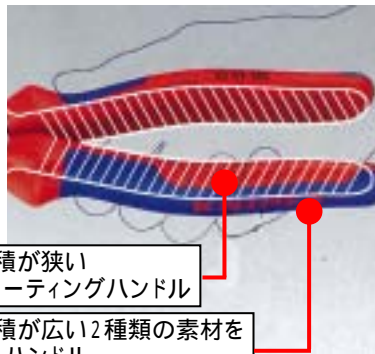

手とハンドルの接触面積が狭い
 一般的なプラスチックコーティングハンドル

 
手とハンドルの接触面積が広い2種類の素材を
 組合わせたコンフォートハンドル

コンフォートハンドル

KNIPEX製品の二種類の素材を組み合わせた
 コンフォートハンドルは、一般的なプラスチック
 コーティングハンドルに比べ接触面積が2倍以上と
 なっている為、作業時に加わる力は広面積に
 伝達され、手への負担が軽減されます。



スプリングを開きます。



内部にあるバネの力により
 刃が自動的に開き、片手での
 連続作業が可能になります。