


EA546DG - 250 ~ - 350
 (薄型コーナーパイプレンチ)

従来のコーナーレンチより薄型で軽量
 鍛造鉄製

従来品より4～9mm噛み幅が広がり軽荷重の継手やナットの締付けに使用できます。
 従来品より6～10mm歯幅が薄くなりました。

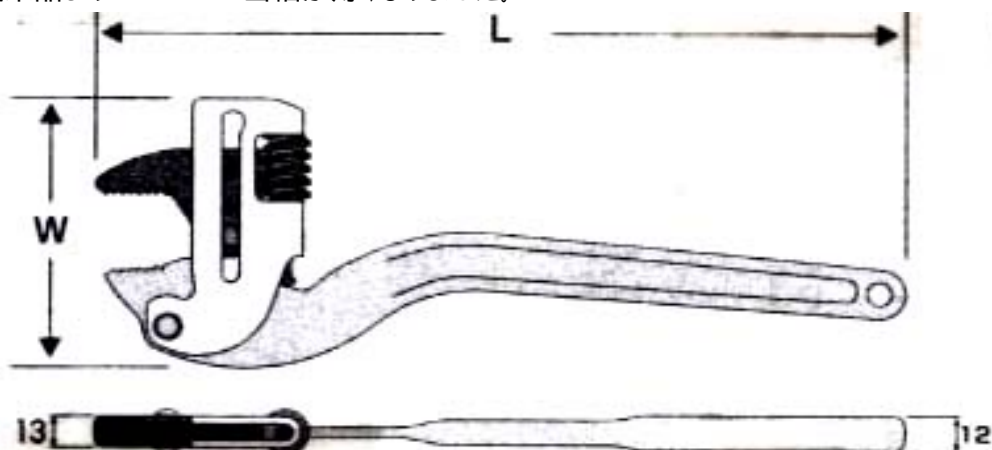

	呼び寸法	L	W	啜えられる 管の呼び	口開き幅
DG - 250	250	254	97	8～25A	13 - 41
DG - 300	300	305	105	10～32A	16 - 48
DG - 350	350	353	120	15～40A	21 - 60

(単位mm)