

スピードレンチ EA546JA-6 ~ -12



特長

- あらゆる形状にワンタッチでアジャストします
- パイプや潰れたナットも廻せます
- バネにより反復作業が可能です
- ヘッドが小さい形状で狭いスペースでも使えます


用途

- 配管・電材関連のボルト・ナットやパイプの脱着に最適です
- 建設現場での錆びたボルト等の取り外しにも便利です
- 工場機械設備の点検・補修にもご使用頂けます

注意

- 反復作業により回すパイプ等を傷つけることがあります
- 仮締め用として使用してください
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
- ハンマー代わりに使用しないでください

仕様

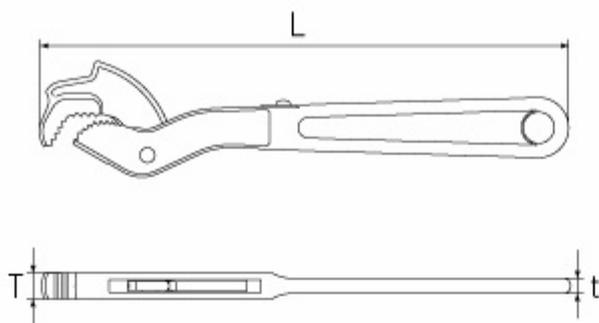

製品番号	JANコード		使用範囲(mm)	全長L(mm)	重量(g)
SW-150	300157	EA546JA-6	7~15	154	75
SW-200	300232	EA546JA-8	9~25	210	200
SW-250	300317	EA546JA-10	15~35	257	320
SW-300	300409	EA546JA-12	19~43	309	510

製品番号	厚さ (mm)		保証トルク (N・m)	台紙寸法 (mm)	材質
	先端部T	ハンドルt		高さ×幅	
SW-150	8	4	78.5	206×70	Cr-V
SW-200	10	6.5	176.5	255×80	Cr-V
SW-250	12	6.5	294.2	310×92	Cr-V
SW-300	13.5	7.5	480.5	360×100	Cr-V

※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。

製品番号 SW-150 SW-200 SW-250 SW-300



各種アイコンについて



パテント所有



パテント申請中



ステンレス製



手動



絶縁



シャンク圧入



電動ドリル



インパクトドリル



インパクトレンチ



深穴ソケット



3枚合わせ



軽量設計



12角サーフェイス



6角サーフェイス



選べるパッケージ



ガタ無しウォーム



6角シャンク