


品番 EA548XE

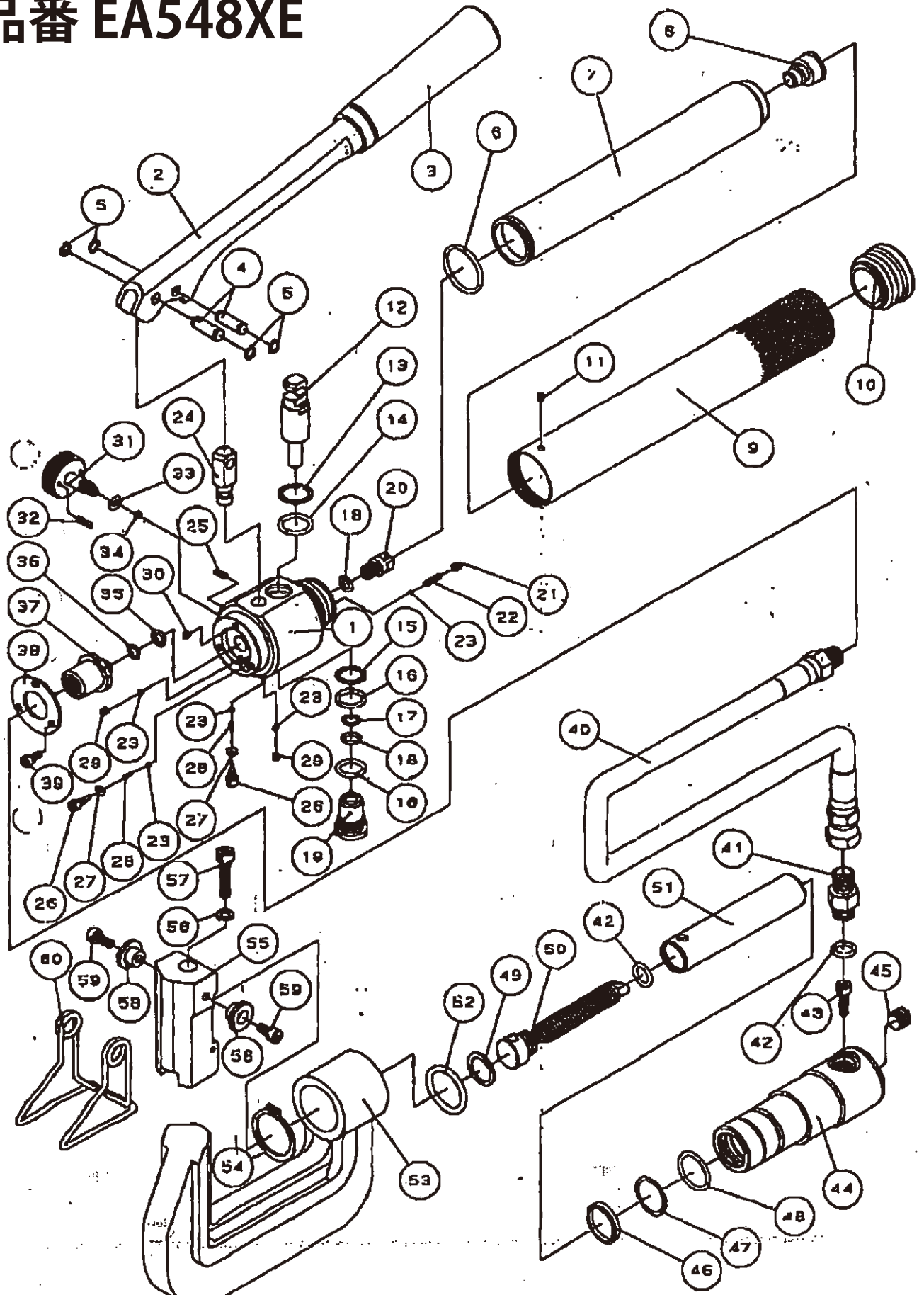

パイプ圧着機

IS-30AHS

No.	部品名称	部品番号、サイズ	数量
1	ポンプ	10211-30AHS	1
2	ハンドル	10831-30AHS	1
3	グリップ	C-58	1
4	リンクピン	10345-30AHS	2
5	C型止め輪	呼び7(軸用)	4
6	Oリング	S29	1
7	オイルタンク	10161-30AHS	1
8	ゴムキャップ	10169-30AHS	1
9	オイルタンクケース	10162-30AHS	1
10	キャップ	202-10026	1
11	六角穴付き止めネジ	M4×4(クボミ先)	1
12	ブランジャーASSY	10260-30AHS	1
13	バックアップリング	P16(バイアスカット)	1
14	Oリング	P16	1
15	バックアップリング	P14(バイアスカット)	1
16	Oリング	P14	2
17	バックアップリング	P8(バイアスカット)	1
18	Oリング	P8	2
19	ブランジャー受け	10282-30AHS	1
20	吸入弁ASSY	660022	1
21	固定ネジ	10355-30AHS	1
22	圧力規制弁スプリング	10428-30AHS	1
23	玉軸受用鋼球	φ3	5
24	支点軸	10326-30AHS	1
25	スプリングピン	φ3×8	1
26	チェック弁ボルト	10491-30AHS	2
27	Oリング	P3	2
28	チェックバルブスプリング	10461-30AHS	2
29	六角穴付き止めネジ	M4×4(平先)	2
30	六角穴付き止めネジ	M4×8(クボミ先)	1
31	戻し弁ASSY	10440-30AHS	1
32	スプリングピン	φ3×15	1
33	Oリング	P5	1
34	玉軸受用鋼球	φ4	1
35	Oリング	P7	1

パイプ圧着機

IS-30AHS

No.	部品名称	部品番号、サイズ	数量
36	バックアップリング	P7(パイアスカット)	1
37	スイベル	10286-30AHS	1
38	スイベル押さえ	10287-30AHS	1
39	六角穴付きボルト	M4X8	3
40	高圧ホースASSY	10470-30AHS	1
41	シリンダ接続ネジ	10285-30AHS	1
42	Oリング	P11	2
43	六角穴付きボルト	M5X16	1
44	シリンダ	10111-30AHS	1
45	六角穴付きテーパプラグ	PT3/B	1
46	ダストシール	SER-22	1
47	バックアップリング	P22(パイアスカット)	1
48	Oリング	P22	1
49	C型止め輪	呼び19(穴用)	1
50	ロッド先端ASSY	10370-30AHS	1
51	ロッド	10321-30AHS	1
52	Oリング	P26	1
53	ヘッド	10311-30AHS	1
54	C型止め輪	呼び32(軸用)	1
55	可動体	10283-30AHS	1
56	爪ばね取付	呼び6	1
57	六角穴付きボルト	M6X35	1
58	カラー	10636-30AHS	2
59	六角穴付きボルト	M5X12	2
60	芯出しスプリング	10254-30AHS	1
	図紙紙板	10911-30AHS	1
	スチールケース(中敷と型名ワベル含む)	10251-30AHS	1
	梱包箱	10381-30AHS	1
	取扱説明書	10841-30AHS	1
	※ロッドASSY, No. 51 ~ No. 60		1