



製品詳細

ビットラチェットセット

BRS20

細かな送り角度と早回し機能により、狭い場所での作業に便利な差替式のビットラチェットセット。

使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容。



セット内容

全22点

- PEケース入
- ケース寸法：w107× d65× h40mm
- 質量：250g



仕様 <セット内容>

製品名	製品番号/仕様
ビットラチェット BIT RATCHET	BR
ビットホルダー BIT HOLDER	BDBH-065(65mm)
ドライバービット(+) SCREWDRIVER BIT	BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)
ドライバービット(-) SCREWDRIVER BIT	BT-M5.5、BT-M6、BT-M8
ヘキサゴンビット HEX BIT	BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8
T形トルクスビット(いじり防止タイプ) TORX BIT	B' BT-T15H、BT-T20H、BT-T25H、BT-T27H、BT-T30H、BT-T40H
ビットアダプター BIT ADAPTER	BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)
プラスチックケース(ベルトフック付) PLASTIC CASE	

ご使用上の注意


- ⚠ 注意** • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにご覧ください。 / Use ratchet handles slowly and softly.
- 左右の切り替えは完全にしてください。 / Switch over the direction completely.

詳細は次ページ

ビットラチェット

仕様

製品番号	ビット差込口 二面幅(mm)S		ラチェット送り角	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2
		6.35		6°	17.5
BR	寸法(mm)T1	寸法(mm)T2	寸法(mm)L	質量(g)	
	12.3	10.2	88	55	

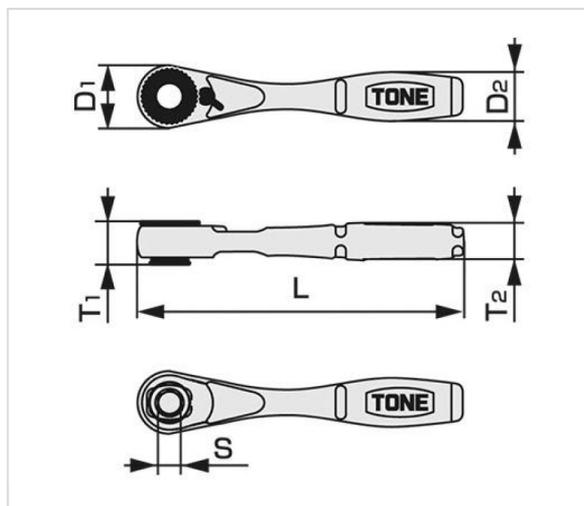


ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・ ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいに行ってください。 / Use ratchet handles slowly and softly.
- ・ 左右の切り替えは完全にしてください。 / Switch over the direction completely.

ビットホルダー

狭い箇所、奥まった箇所など、作業状況に応じて変更可能。
ビット先端にも磁力がおよぶ構造を取っているため、ねじ・ビスの保持にも便利。


早回しに便利なローレット付

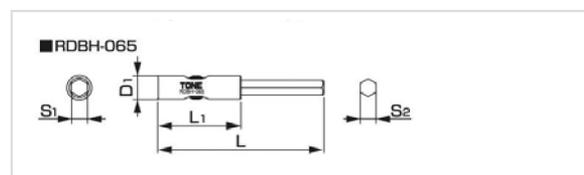

仕様

製品番号	ビット差込口二面幅(mm) S1	ビット二面幅(mm) S2	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	質量 (g)
RDBH-065	6.35	6.35	10	-	35	65	23

ドライバビット

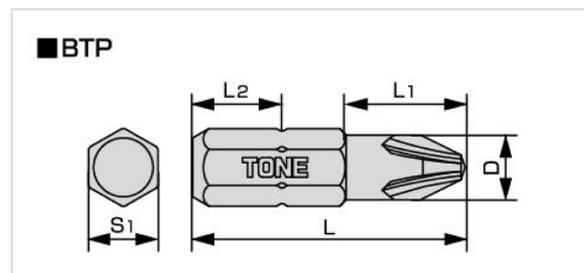


仕様

製品番号	先端規格(mm)	ビット二面幅(mm)S1	寸法(mm)L	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)D	質量(g)
BT-P1	(+)No.1	6.35	25	11	8.2	4.5	5
BT-P2	(+)No.2	6.35	25	11	8.2	6.0	6
BT-P3	(+)No.3	6.35	25	11	8.2	6.0	6

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

ドライバービット

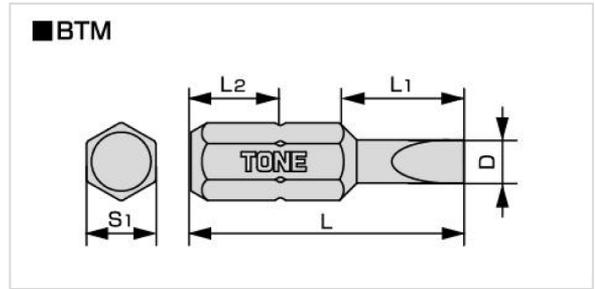


仕様

製品番号	先端規格(mm)	ビット二面幅(mm)S1	寸法(mm)L	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)D	質量(g)
BT-M5.5	(-)0.6×5.5	6.35	25	11	8.2	5.5	5.5
BT-M6	(-)0.8×6.0	6.35	25	11	8.2	6.0	6.0
BT-M8	(-)1.0×8.0	6.35	25	13	8.2	8.0	8.0

ご使用上の注意

⚠ 注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

ヘキサゴンビット

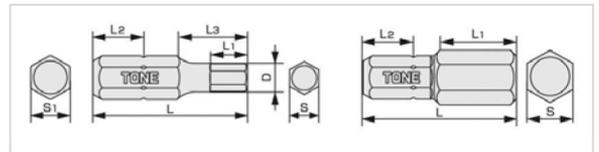


仕様

製品番号	二面幅寸法(mm)S	ビット二面幅(mm)S1	寸法(mm)L	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)L3	寸法(mm)D	質量(g)
BT-H4	4	6.35	25	6.0	8.2	11	4.6	5
BT-H5	5	6.35	25	7.5	8.2	11	5.7	6
BT-H6	6	6.35	25	9.0	8.2	-	-	6
BT-H8	8	6.35	25	12.5	8.2	-	-	8

ご使用上の注意

⚠ 注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

T型トルクスビット (いじり防止タイプ)

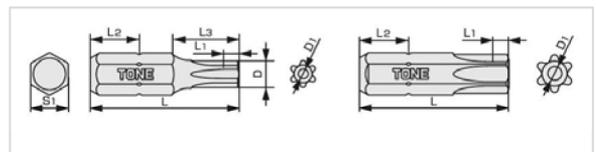

仕様


製品番号	先端規格	ビット二面幅(mm)S1	寸法(mm)L	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)L3	寸法(mm)D	寸法(mm)D1	質量(g)
BT-T15H	T15	6.35	25	2.16	8.2	11	3.50	1.3	4
BT-T20H	T20	6.35	25	2.29	8.2	11	4.00	1.6	5
BT-T25H	T25	6.35	25	2.54	8.2	11	4.60	2.0	5
BT-T27H	T27	6.35	25	2.79	8.2	11	5.20	2.3	5
BT-T30H	T30	6.35	25	3.18	8.2	11	5.70	2.7	5
BT-T40H	T40	6.35	25	3.30	8.2	-	-	3.2	6

※TORXおよびトルクスは米国Acument Intellectual Properties LLC. 社の登録商標です。

ご使用上の注意

⚠ 注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

ビットアダプター

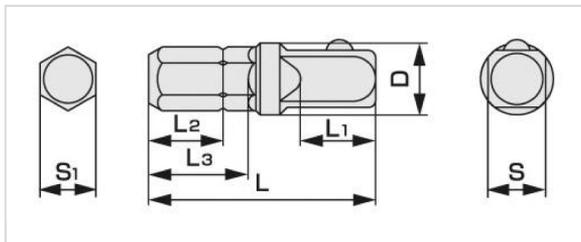

仕様

製品番号	仕様	二面幅寸法 (mm)	ビット二面幅 (mm) S1	寸法(mm) L	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L3	寸法(mm) D	質量 (g)
BTA2	1/4" 6.35mm ソケット用	6.35	6.35	25	7.5	8.2	11	8	7

ご使用上の注意

⚠ 注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.