



ビットラチェットセット

BR10S EA550AY-2

細かな送り角度と早回し機能により、狭い場所での作業に便利な差替式のビットラチェットセット。

使用頻度の高いビットを厳選した充実の内容。



セット内容

全11点

- ビニールパック入
- 質量：115g

仕様

製品名	製品番号／仕様	備考
ビットラチェット BIT RATCHET	BR	
ドライバー＆アダプタービットセット SCREWDRIVER & ADAPTER SET	BTPM10S	ドライバービット(+): BT-P1、P2、P3(各2個)、 ドライバービット(-): BT-M5.5、M6、M8、 ビットアダプター: BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)
ビット用ホルダー PLASTIC HOLDER for BIT	BTB10(10個用)	



ご使用上の注意


- ⚠ 注意** ・ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいになしてください。／ Use ratchet handles slowly and softly.
- ・左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.

製品詳細

ビットラチェット

仕様

製品番号	ビット差込口 二面幅(mm)S	ラチェット送り角		寸法(mm)D1	寸法(mm)D2
	6.35	6°		17.5	13.8
BR	寸法(mm)T1	寸法(mm)T2	寸法(mm)L	質量(g)	
	12.3	10.2	88	55	

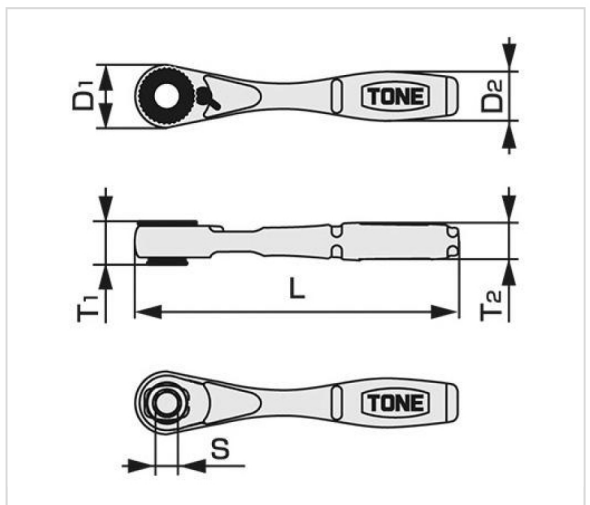

ご使用上の注意

- ⚠ 注意** ・ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいになしてください。／ Use ratchet handles slowly and softly.
- ・左右の切り替えは完全にしてください。／ Switch over the direction completely.

ドライバービット




仕様

製品番号	先端規格(mm)	ビット二面幅(mm)S1	寸法(mm)L	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)D	質量(g)
BT-P1	(+)No.1	6.35	25	11	8.2	4.5	5
BT-P2	(+)No.2	6.35	25	11	8.2	6.0	6
BT-P3	(+)No.3	6.35	25	11	8.2	6.0	6

ご使用上の注意

⚠ 注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

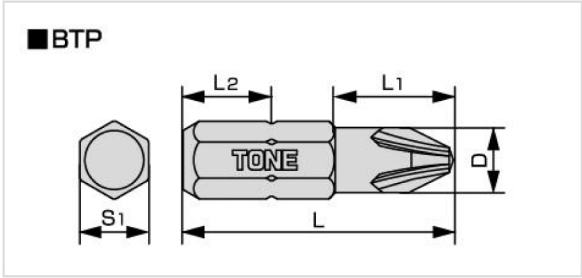

ドライバービット




仕様

製品番号	先端規格(mm)	ビット二面幅(mm)S1	寸法(mm)L	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)D	質量(g)
BT-M5.5	(-)0.6×5.5	6.35	25	11	8.2	5.5	5.5
BT-M6	(-)0.8×6.0	6.35	25	11	8.2	6.0	6.0
BT-M8	(-)1.0×8.0	6.35	25	13	8.2	8.0	8.0

ご使用上の注意

⚠ 注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

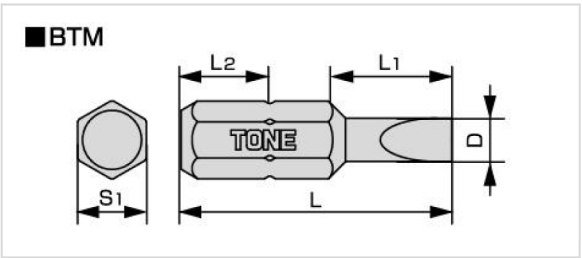

ビットアダプター




仕様

製品番号	仕様	二面幅寸法(mm)	ビット二面幅(mm) S1	寸法(mm) L	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L3	寸法(mm) D	質量(g)
BTA2	1/4" 6.35mm ソケット用	6.35	6.35	25	7.5	8.2	11	8	7

ご使用上の注意

⚠ 注意 ・ インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

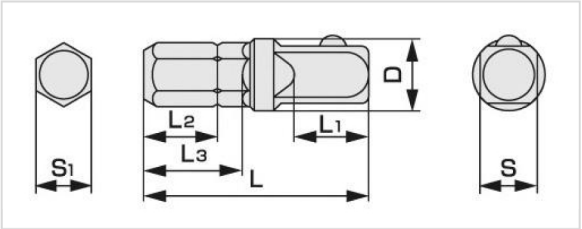

ビット用ホルダー

仕様

製品番号	穴数	寸法(mm)L	寸法(mm)W	寸法(mm)H	寸法(mm)d	質量(g)
BTB10	10	82	9.5	12.7	7	4

