

EANコード:	4013288234056	サイズ:	190x135x55 mm
部品番号:	05051530001	重量:	656 g
製品番号:	Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	原産国:	CZ
		関税番号:	82054000

- ハンドルに細かいギアが組み込まれたラチェットにより、素早い作業が可能です
- 革新的なラチェット機構により、早回しも可能。ネジの引っ掛かりが全く無い場合に最適です。
- 直感的な切り替え: スイッチを時計回りに回すとラチェットが時計回りに、スイッチを反時計回りに回すと反時計回りになります
- ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます
- 革新的なラピダプターテクノロジーにより、迅速なビット交換を実現
- ビット16本、89 mmロングサイズ、プラスヘッド用(プラス、ポジドライブ)、TORX® B0、六角ソケットおよびマイナス
- Wera(ヴェラ) 2go 対応の頑丈な折り畳み式ポーチに収納されています

89mmロングビット17点セット。実用的な折りたたみポーチ入り。ラチェット機構付き838 RA-R Lビットホルダー1点を含みます。細かいギアが付いたハンドル一体型ラチェットは素早い作業を可能にします。革新的なラチェット機構は、ネジの抵抗が少ないときに「回転」を可能にします。直感的に正逆回転を切り替えられます。リングスイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。ポジション0でラチェット機構がロックし、正確な作業が出来ます。ISO 1173-C 6.3およびE 6.3 (ISO 1173)に準拠した6.35mm六角差込に対応しているラピダプタークイックリリースチャックは、他の工具が不要で素早いビット交換が可能です。頑丈で汎用な89mmビット16点。



#### ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1  
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

ハンドルのラチェット機能



ラチェット機能



細かいギアのラチェットが内蔵されているため、素早く安全な作業が可能です。ラチェット機構は、ハンドルに完全に組み込まれています。

直感的なネジ回し



回転方向を直感的に切り替えられます。スイッチを時計回りに回すと時計回りに、反時計回りに回すと反時計回りにねじ込みます。

ラチェット機構により早回しすることができます。



革新的なラチェット機構は、ネジの抵抗が少ないときに「回転」を可能にします。

汎用




DIN ISO 1173-C 6, 3 と E 6, 3 標準の 1/4" 差し込みビットおよび Wera シリーズ 1 と シリーズ 4 のビットに対応。

ボールロック



スリーブを動かさずに、ビットをアダプターに装着してしっかりビットを固定することができます。

迅速な取り外し

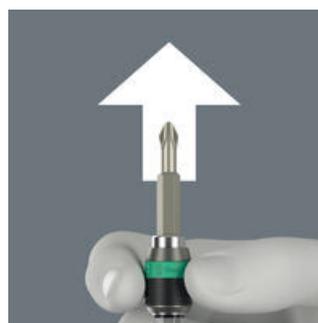

ビットを交換するとき、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。特記事項：非常に小さなビットでも手間なしで取り外せます。

ハンドル/複数の差替式ブレード



差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。

ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/0505153001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1  
0505153001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

セット内容:

838 RA-R L ラチェットドライバー、6.35mm, 1/4" x 140 mm  
05051494001 1x 1/4" x 140 mm



851/4 Z プラスビット, PH 1 x 89 mm  
05059760001 1x PH 1 x 89 mm  
05059775001 1x PH 2 x 89 mm  
05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm  
1) 六角ブレード



855/4 Z PZ ポジビット, PZ 1 x 89 mm  
05060029001 1x PZ 1 x 89 mm  
05060035001 1x PZ 2 x 89 mm  
05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm  
1) 六角ブレード



867/4 Z トルクス B0 いじり止め付トルクスビット, TX 10 x 89 mm  
05060050001 1x TX 10 x 89 mm  
05060051001 1x TX 15 x 89 mm  
05060052001 1x TX 20 x 89 mm  
05060053001 1x TX 25 x 89 mm  
05060054001 1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z 六角ビット, 3 x 89 mm  
05059630001 1x 3 x 89 mm  
05059631001 1x 4 x 89 mm  
05059632001 1x 5 x 89 mm  
05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm  
1) 六角ブレード



800/4 Z マイナスビット, 1 x 5.5 x 89 mm  
05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



ウェブリンク

<https://www.wera.de/ja/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1  
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)