

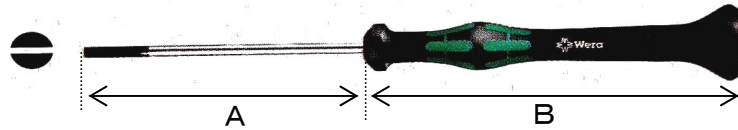


EA550MC-100 6本組(+・-)精密ドライバー

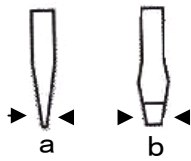

品番	a	b	A	ハンドル長B	軸径φ
EA550MC-1.8	0.30	1.8	60	97	2.5
EA550MC-2	0.40	2.0	60		2.5
EA550MC-2.5	0.40	2.5	80		2.5

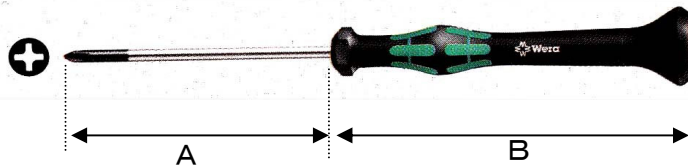


品番	+	A	ハンドル長B	軸径φ
EA550MD-1	#00	60	97	3.0
EA550MD-2	#0	60		3.0
EA550MD-3	#1	80		4.0 (mm)



ブレード本体の直径を小さくしているため、質の高い仕事ができます。



正確な持ち位置は回転しやすくしますので、使用前の持ち位置の調節は重要です。

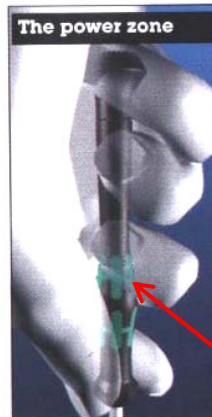

希望のトルクは簡単にソフトゾーンを含んだパワーゾーンを通して伝わります。この位置(ブレードの先端近く)はねじから滑ることなく、強い緩め、締め作業ができます。ソフトゾーンは強いトルクを簡単に伝えます。



スリムな回転ゾーンは回転キャップの下にあります。正しい持ち位置は、グリップを調節する時間が少なく早く回転させる事ができます。

○セット重量…147g