


EA550MF - 100 (6本組精密HEXドライバー)

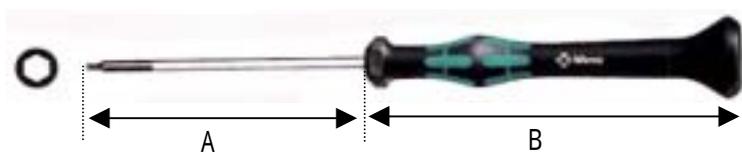

品番	対辺	A	ハンドル長B	軸径
EA550MF - 0.9	0.9	40	97	3.0
EA550MF - 1.3	1.3	40		3.0
EA550MF - 1.5	1.5	60		3.0
EA550MF - 2	2.0	60		3.0
EA550MF - 2.5	2.5	60		4.0
EA550MF - 3	3.0	60		4.0

(mm)



ブレードの直径を小さくしているため、質の高い仕事ができます。



正確な持ち位置は回転しやすくしますので、使用前の持ち位置の調節は重要です。



希望のトルクは簡単にソフトゾーンを含んだパワーゾーンを通して伝わります。この位置(ブレードの先端の近く)はねじから滑ることなく、強い緩め、締め作業ができます。ソフトゾーンは強いトルクを簡単に伝えます。



スリムな回転ゾーンは回転キャップの下にあります。正しい持ち位置は、グリップを調節する時間が必要なく早く回転させる事ができます。

ソフトゾーン