



EA550MG - 100 (6本組精密ナットドライバー)

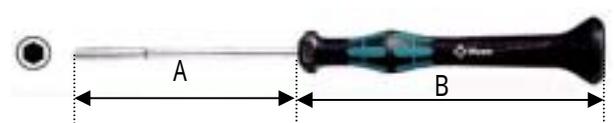

品番	対辺	外寸	A	B(ハンドル長)
EA550MG - 3.2	3.2	5.0	60	97
EA550MG - 3.5	3.5	5.3		
EA550MG - 4	4.0	5.5		
EA550MG - 4.5	4.5	6.2		
EA550MG - 5	5.0	6.8		
EA550MG - 5.5	5.5	7.6		

(mm)

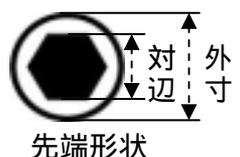

ブレードの直径を小さくしているため、質の高い仕事ができます。



正確な持ち位置は回転しやすくしますので、使用前の持ち位置の調節は重要です。



希望のトルクは簡単にソフトゾーンを含んだパワーゾーンを通して伝わります。この位置(ブレードの先端の近く)はねじから滑ることなく、強い緩め、締め作業ができます。ソフトゾーンは強いトルクを簡単に伝えます。



ソフトゾーン

スリムな回転ゾーンは回転キャップの下にあります。正しい持ち位置は、グリップを調節する時間が必要なく早く回転させる事ができます。