




### 電動ドリル用蝶ネジソケット

- 手では廻し難い蝶ネジを、電動工具等で簡単に廻す事ができます
- 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動としても使用できます
- 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです
- 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です

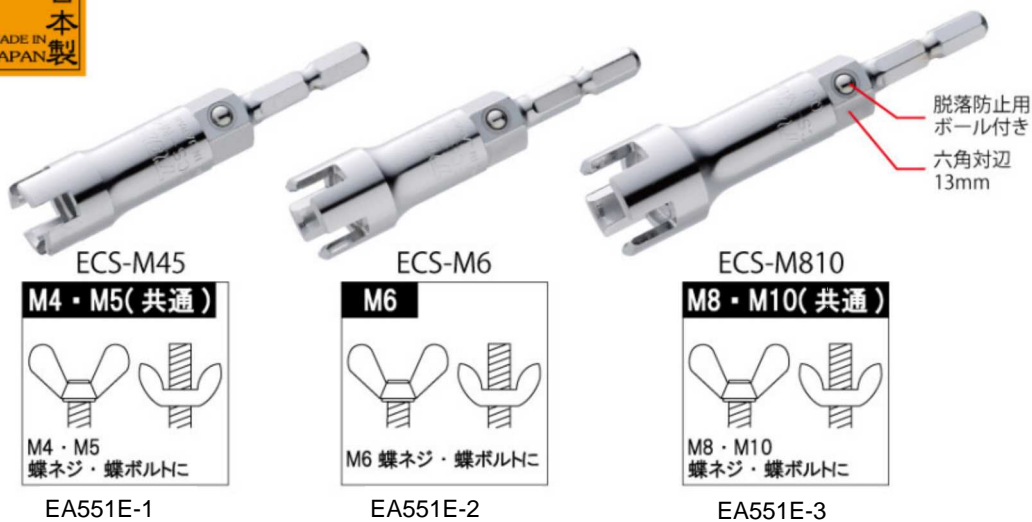

ECS-M45  
M4・M5(共通)

M4・M5  
蝶ネジ・蝶ボルトに

EA551E-1

ECS-M6  
M6

M6 蝶ネジ・蝶ボルトに

EA551E-2

ECS-M810  
M8・M10(共通)

M8・M10  
蝶ネジ・蝶ボルトに

EA551E-3

**電動了・手動も作業シーンに合わせられます!**

**電動・手動  
兼用タイプ**



**用途** ビニールハウス・パイプ車庫の組立・解体、野生動物侵入用電気柵の設置（ガイシの取り付け）など、その他蝶ネジ・蝶ボルトの締め緩めに最適です。



ビニールハウス・温室



パイプ車庫・サイクルハウス



電気柵(野生動物進入防止用)




ボールガイシ

	適応ネジサイズ	全長L (mm)	重量 (g)
EA551E-1	M4・M5共通	83	50
EA551E-2	M6	83	55
EA551E-3	M8・M10共通	94	75

製品番号	ソケット部外径D (mm)	d (mm)	W (mm)	H (mm)	ソケット奥行ℓ (mm)	包装寸法 (mm)	材質	保証トルク (N・m)	
						高さ×幅			
EA551E-1	ECS-M45	17.5	12.0	5.5	8.5	40	135×35	SCM435	47
EA551E-2	ECS-M6	19.0	13.5	5.5	9.5	40	135×35	SCM435	47
EA551E-3	ECS-M810	22.6	17	7	10	50	146×35	SCM435	47

製品番号 ECS-M45 ECS-M6 ECS-M810

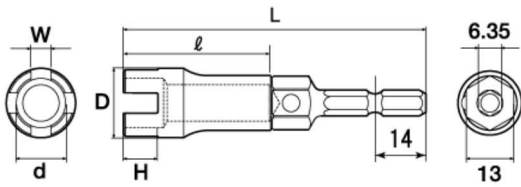

#### 電動ドリルドライバー

一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。

#### 用途

- 蝶ネジの着脱作業に最適です

#### 注意

- 蝶ネジに合った寸法のソケットを使用して下さい
- 保証トルク (47N・m) 以内で正しく安全にご使用下さい
- 過大な荷重を掛けますと六角シャンク部が破損する恐れがあります
- 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい
- 工具の使用目的以外には使用しないで下さい