
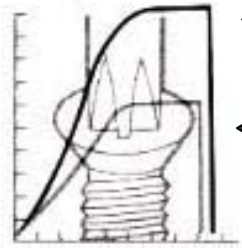


EA557AD 2本組 + - 100mm 絶縁ドライバー

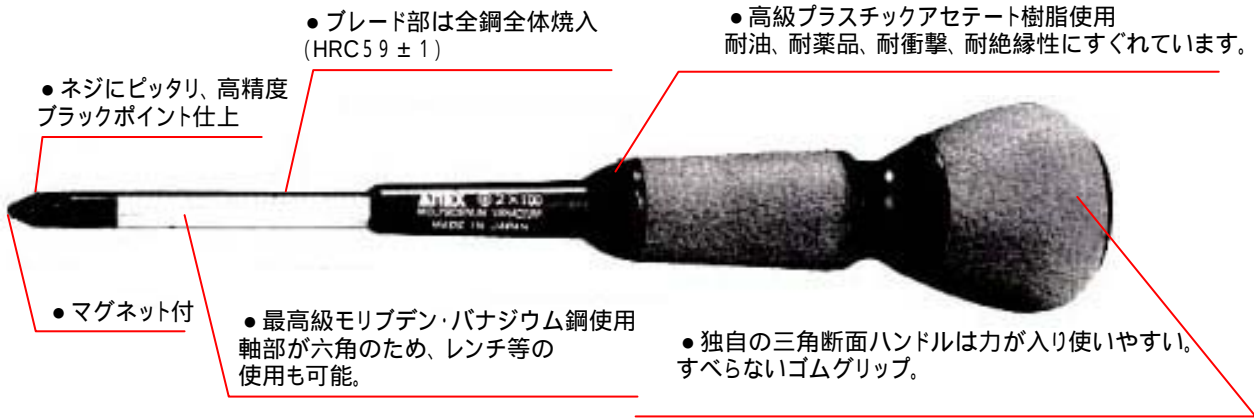

クッションパワー
ドライバー
(電工タイプ)

◀ JIS規格

最高級の特種合金鋼モリブデン
バナジウム鋼を使用している
ため、靱性・耐摩耗性に優れて
います。
トルクは ⊕ No.2でJIS規格の
50%アップのトルクに耐えます。

ドライバーのねじり強度

軸部絶縁タイプ 耐電圧1000V

品 番	サイズ	刃先番号		軸長 (mm)	軸径 (mm)	柄径 (mm)	全長 (mm)
EA557AA-100	⊕ 2 × 100	⊕ No.2		100	6.3	40	210
品 番	サイズ	刃巾 (mm)	刃厚 (mm)	軸長 (mm)	軸径 (mm)	柄径 (mm)	全長 (mm)
EA557BB-100	⊖ 6 × 100	6.0	0.9	100	6.3	40	210