



EA557CB スタビードライバー



人間工学に基づいた手にフィットするグリップデザイン

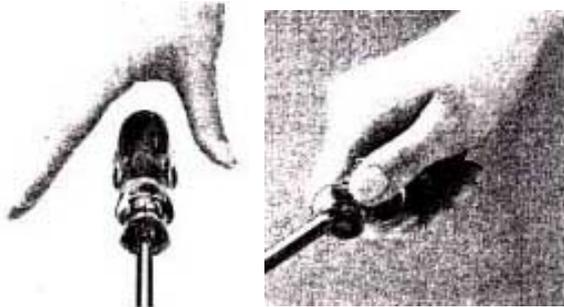


トルクを確実に伝え力が入る三角形

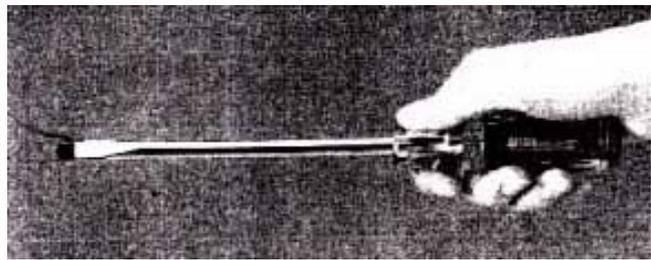

高級プラスチックのアセテート樹脂を使用していますので耐油・耐薬品・耐衝撃・耐絶縁性に優れています。

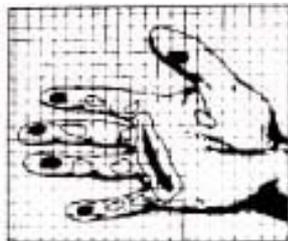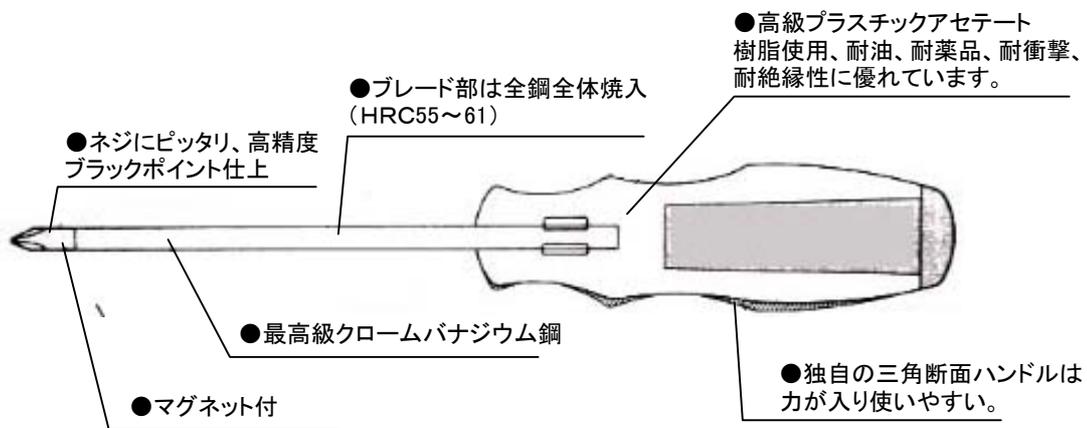

グリップの回転トルク

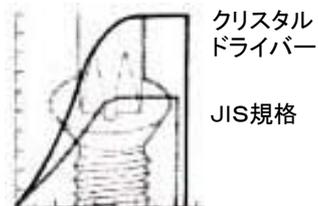

ドライバーのねじり強度

最高級の特種合金鋼クロームバナジウム鋼を使用しているため靱性・耐摩耗性にすぐれています。トルクは⊕No. 2でJIS規格の50%アップのトルクに耐えます。

サイズ	刃		軸長(mm)	軸径(mm)	柄径(mm)	全長(mm)
	刃巾(mm)	刃厚(mm)				
⊖ 6×38	6.0	0.8	38	6	34	87
⊕ 2×38	⊕ No.2		38	6	34	87