


# EA557DE - 1 - 3 (+)貫通ドライバー

●ネジにピッタリ、高精度ブラックポイント仕上

●叩きやすい大きな座金

●ブレード部は全鋼全体焼入  
(HRC $\oplus$ 59 $\pm$ 1  $\ominus$ 57 $\pm$ 1)


●力が入りやすい四角断面形状ハンドル

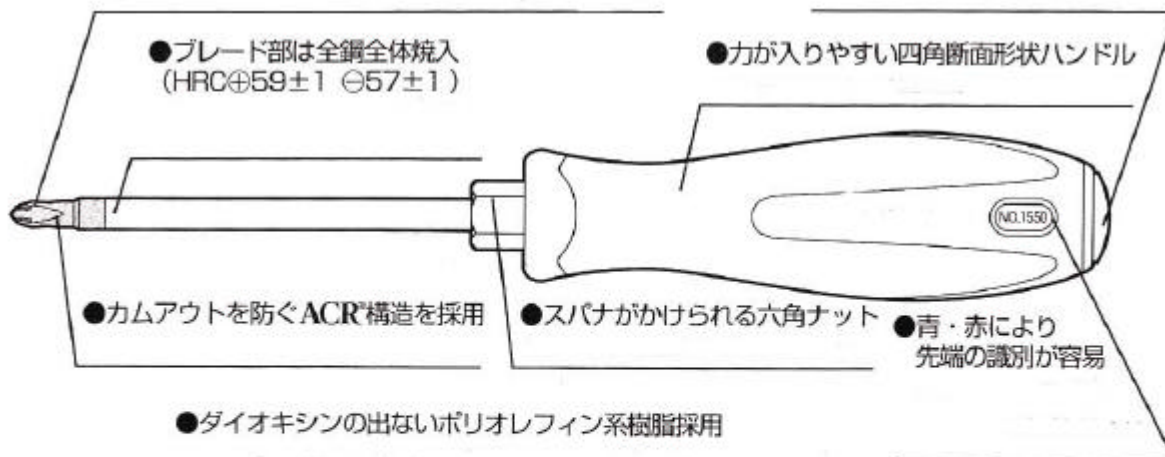



●高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼

●しっかりと手になじむ  
エラストマー樹脂による  
二重成形構造

●マグネット付

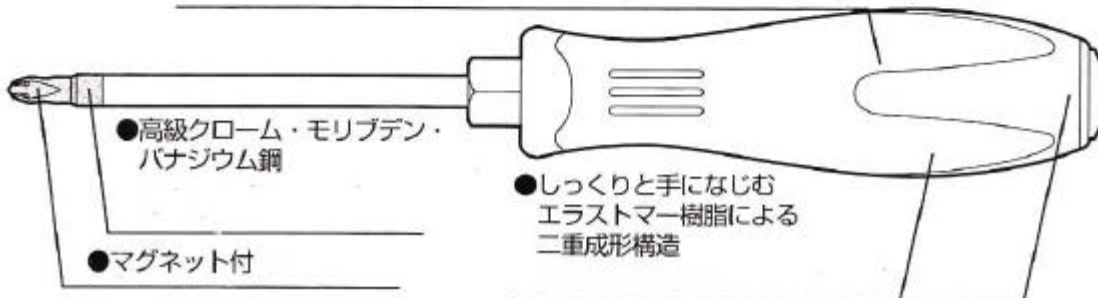

## サイズ

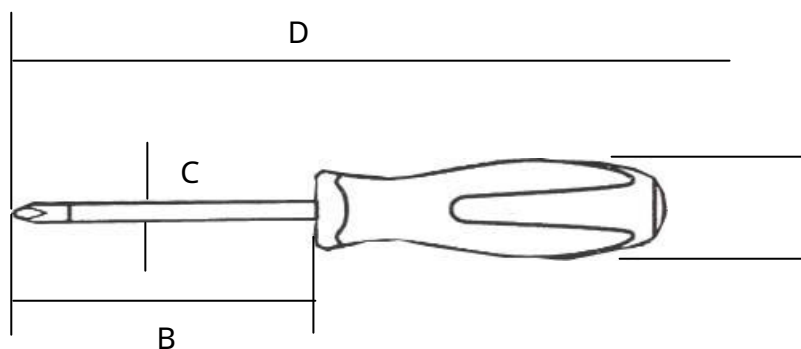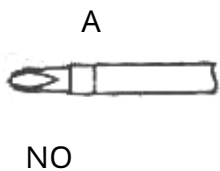

品番	A	B	C	D	E	手元六角対辺
EA557DE - 1	NO.1	75	5.5	175	29	13
EA557DE - 2	NO.2	100	6.3	210	32	12
EA557DE - 3	NO.3	150	8.0	270	35	14

(mm)

