


EA557DF-1
EA557DF-2
EA557DF-2L
EA557DF-3

A	B	C	D	E	F	G
—	—	No.1	75	5.5	175	29
—	—	No.2	100	6.3	210	32
—	—	No.2	150	6.3	260	32
—	—	No.3	150	8	270	35

(単位mm)

(プラス貫通ドライバー)

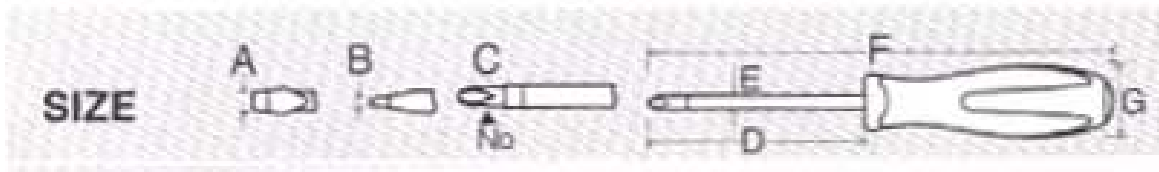

●ネジにピッタリ、高精度ブラックポイント仕上
Exactly fit to screws and high accuracy black point finishing.

●力が入りやすい四角断面形状ハンドル
Powerful sectional handle.

●ブレード部は全鋼全体焼入
(HRC \pm 59 \pm 1 \pm 57 \pm 1)
Hardening overall steel at the blade section(HRC \pm 59 \pm 1 \pm 57 \pm 1)

●高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼
High grade chrome-molybdenum vanadium steel.

●マグネット付 With a magnet.

●しっかりと手になじむ
エラストマー樹脂による
二重成形構造
Elastomer resin fitting exactly to hands
and double structure.

