


	A	B	D	E	F	G	重量
EA557DL-75	4	0.4	75	4	148	16	23g
EA557DL-100	4	0.4	100	4	173	16	25g
EA557DL-150 (ドライバー)	4	0.4	150	4	223	16	30g


(単位mm)

○ マイナスドライバー

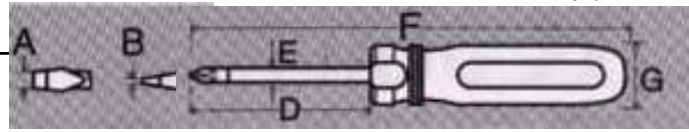

- ブレード部は全鋼全体焼入
(HRC \oplus 59 \pm 1 \ominus 57 \pm 1)
Hardening overall steel at the blade section
(HRC \oplus 59 \pm 1 \ominus 57 \pm 1)
- 耐油・耐薬品・耐衝撃・絶縁性に優れた
高級プラスチック、アセテート樹脂使用
High grade plastic and acetate resin, distinguished in
oil resistance, chemical resistance, impact resistance
and insulation, are adopted.
- 高級クロム・モリブデン・バナジウム鋼
High grade chrome-molybdenum vanadium steel.
- アメリカンタイプの4本溝ハンドルは
ボリュームがあり、握りやすい。
しかも、透明度が高く美しい外観。
The American type 4-flute handle has a moderate
volume good enough to grip and transparent and
beautiful in appearance.

POINT! カが入りやすい
4本溝ハンドル

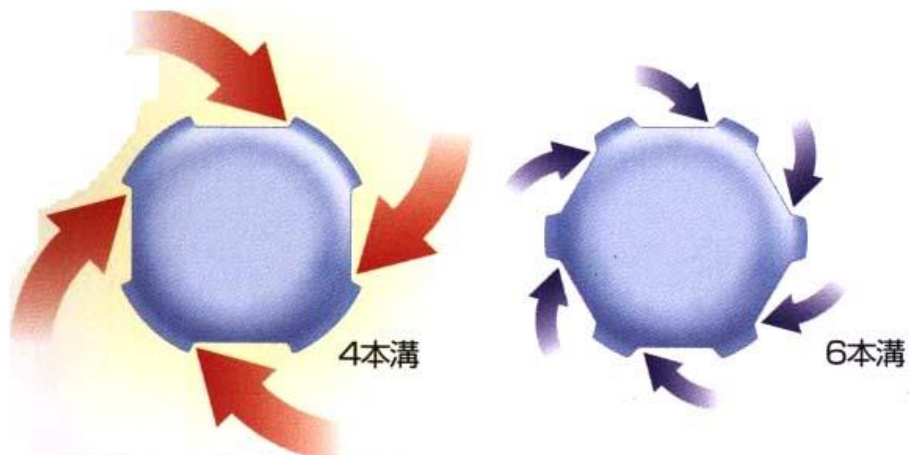

6本溝ハンドルに比べ溝が
大きいので力が入りやすい

握りやすさを追求した4本溝ハンドル

耐油・耐薬品・耐衝撃・絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を採用した、握りやすいアメリカンタイプの4本溝ハンドル。透明度が高く美しい外観です。