



No.3980

ビスブレードドライバー

ワニドラ



へて詳細

なめたネジも 新しネジも 両方回せる

刃先が **進化**した
噛みつき形状

なめたネジ
外しやすさ

5倍

(当社従来品 No.3960
ビスブレードドライバー比較)




マグネット付

クロコダイル ハンドル

詳細は裏面をご確認ください

噛みつき形状
叩いて新たなネジ溝を作り出す

クロコダイルハンドル
すべりにくい・力が入る

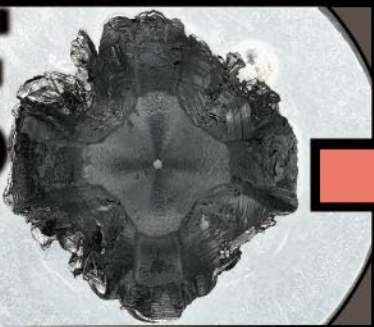

なめたネジ



ワニドラ打撃後



すべり止めリブ


叩いて新たなネジ溝を作り出す 噛みつき形状

なめたネジ
外しやすさ


5倍

当社従来品 No.3960 ビスブレイカー
ドライバーが進化!なめたネジに、より喰い
付き、更に外しやすくなりました。

ドライバー後端から70cmの高さより1kgの重りを
落とす。一定の力でドライバーを回し、なめたネジ
が外せるまでの落下回数を測定。

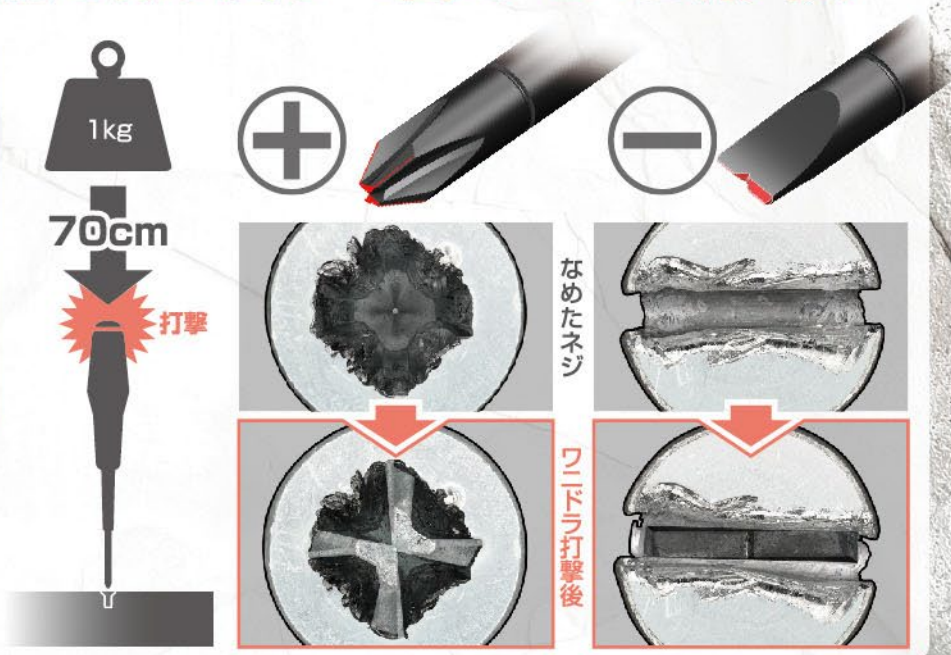

なめたネジを外す時はハンマーで叩いて
から押し付けながら回してください。

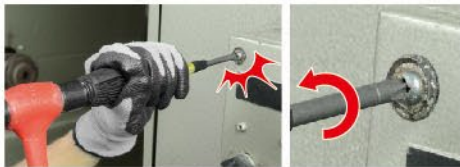

熱処理したネジ (HRC40以上) には叩いて使用しないでください。
ドリルネジ コーススレッド タッピングネジ



No.3980
⊕1×75

No.3980
⊕2×100

No.3980
⊕2×150


No.3980
⊕3×150

No.3980
⊖6×100

EA557WC-16

すべりにくい・力が入る クロコダイルハンドル

転がりにくく手にフィットする楕円形状とすべり止めリブによる
ノンスリップハンドルでしっかりネジを回せます。

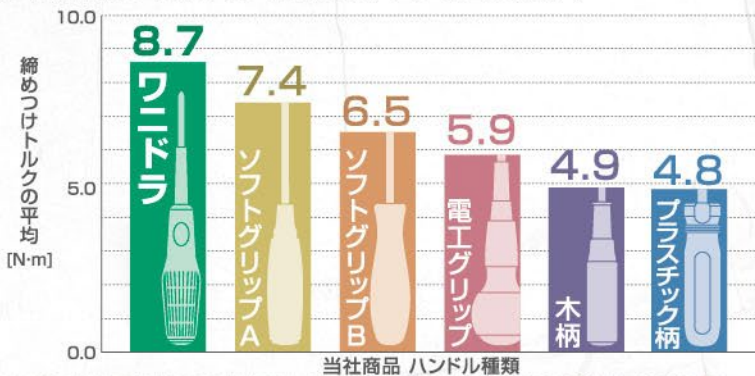

■ 3980 ビスブレイカードライバー ワニドラ

SIZE	A B C D				E F G H				セット数	パッケージ サイズ
	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.		
⊕1×75	EA557WC-11	No.1	75	5	183	32	27	6	243425	250×60
⊕2×100	EA557WC-12	No.2	100	6	219	35	30	6	243432	275×60
⊕2×150	EA557WC-13	No.2	150	6	269	35	30	6	243449	325×60
⊕3×150	EA557WC-14	No.3	150	7	269	35	30	6	243456	325×60
⊖6×100			100	6	219	35	30	6	243418	275×60

※ 定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 兼古製作所
http://www.anextool.co.jp/

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目
TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181

20B1121201

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。