


EA560PE-00A ~ -4 (+)ドライバー

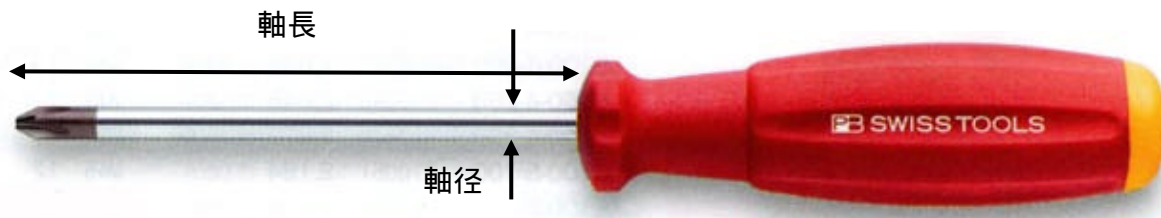

品番	適合ネジ	先端	サイズ (mm)			重量 (g)
			軸径	軸長	全長	
EA560PE-00A	M1-1.2	#00	3	40	100	9
EA560PE-00B	M1-1.2	#00	3	60	120	15
EA560PE-0C	M1.6-2	#0	4	60	140	23
EA560PE-0D	M1.6-2	#0	4	100	190	27
EA560PE-0E	M2.5-3	#0	4	150	240	32
EA560PE-1A	M2.5-3	#1	5	80	175	44
EA560PE-1B	M2.5-3	#1	5	130	225	51
EA560PE-1C	M2.5-3	#1	5	200	295	62
EA560PE-1D	M3-5	#1	5	300	395	77
EA560PE-2A	M3-5	#2	6	100	205	72
EA560PE-2B	M3-5	#2	6	150	255	83
EA560PE-2C	M3-5	#2	7	200	310	127
EA560PE-2D	M3-5	#2	7	250	360	141
EA560PE-2E	M3-5	#2	7	300	410	156
EA560PE-2F	M3-5	#2	7	400	510	186
EA560PE-3A	M6-8	#3	8	150	270	146
EA560PE-3B	M6-8	#3	8	200	320	165
EA560PE-4	M8-10	#4	10	200	330	221

オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもキレイに落とせます。
 ハンドルは、人間工学に基づくマルチクラフトで、柔らかくあたたかみのあるデザイン。
 グリップエンドにはドライバー先端部のマークとサイズが表示されていますので
 必要なツールが一目で分かります。

