



EA560PG-80 ~ -145 貫通柄 ( )ドライバー(手元六角付)

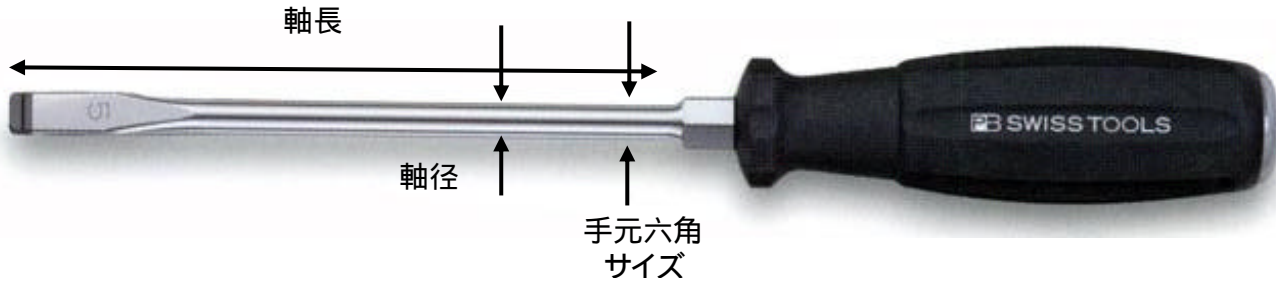

品番	適合ネジ	サイズ (mm)						重量 (g)
		刃幅	刃厚	軸径	軸長	全長	手元六角サイズ	
EA560PG-80	M3	5.5	0.8	5	80	180	7	70
EA560PG-100	M3.5	6.5	1	6	100	200	10	99
EA560PG-145	M4-5	8	1.2	7	145	260	13	146

オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもキレイに落とせます。  
 ハンドルは、人間工学に基づくマルチクラフトで、柔らかくあたたかみのあるデザイン。  
 グリップエンドにはドライバー先端部のマークとサイズが表示されていますので  
 必要なツールが一目でわかります。  
 ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。

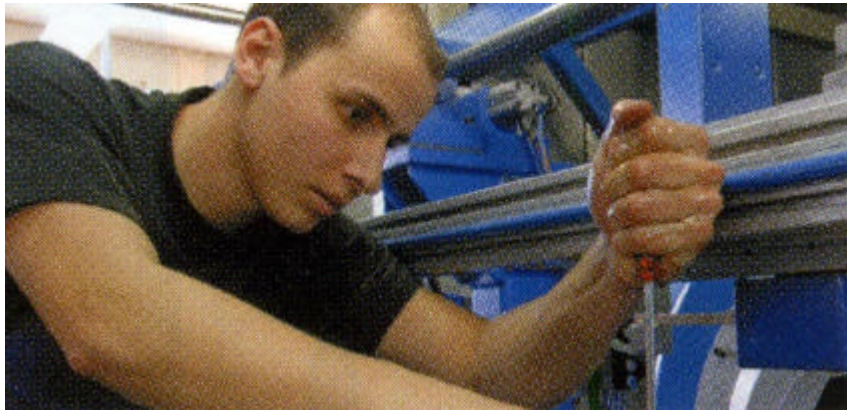

六角部にスパナをかけて  
 回す事で強いトルクをかけ  
 られます。