

# EA560PL-40~-200B

## (-)絶縁ドライバー




品番	先端(mm)		軸径(mm)	軸長(mm)	全長(mm)	重量(g)	適合ネジ
	刃圧	刃幅					
EA560PL-40	0.4	2	2.5	40	125	16	M1.6
EA560PL-80	0.4	2.5	3	80	165	18	M1.6
EA560PL-100A	0.5	3	3.5	100	190	26	M2
EA560PL-100B	0.6	3.5	4	100	190	29	M2.5
EA560PL-100C	0.8	4	5	100	195	37	M3
EA560PL-125	1	5.5	6	125	230	71	M3.5
EA560PL-150	1.2	6.5	7	150	270	119	M4-5
EA560PL-180	1.2	8	8	180	300	146	M5
<del>EA560PL-200A</del>	<del>1.6</del>	<del>8</del>	<del>8</del>	<del>200</del>	<del>320</del>	<del>152</del>	<del>M6</del>
EA560PL-200B	1.6	10	10	200	320	181	M8

廃番



ブレード部は絶縁カバーされているため、  
最大1000Vまで安心して作業できます。

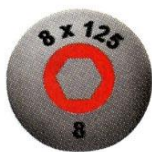

グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けし、シンボルマークとサイズを表示しています。