




(mm)

	先端	軸長	軸長(インチ)	軸径	ハンドル長
( + )	# 1	80	3・1/8"	4.5	98
	# 2	100	4"	6	105
	先端 (歯厚×歯幅)	軸長	軸長(インチ)	軸径	ハンドル長
( - )	1.2×6.5	150	6"	6	105
	0.5×3	80	3・1/8"	3	81
	0.8×4	100	4"	4	98
	1.0×5.5	125	5"	5.5	98

先端にマグネットはついていません。

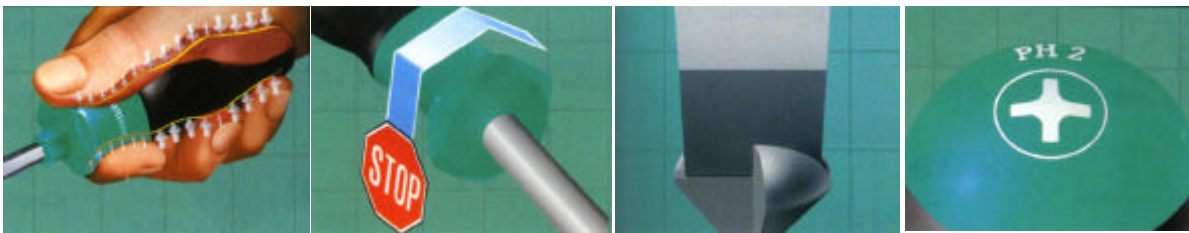

### ココが違う！

- ・ W e r a 社のハンドルは粘度を握った形そのままのユニークなデザイン。
- ・ ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。  
ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。  
握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
- ・ 六角型のハンドル先端が、ドライバーが転がるのを食い止めます。  
もうドライバーが転がってなくなったり、それを探す無駄な時間は  
ありません。
- ・ 軸の先端にはブラックポイント加工がなされており、ネジ穴にしっかり  
フィットし磨り減るのを抑えます。また、錆を防ぎ工具寿命を延ばします。
- ・ ハンドル後端部にサイズが記されており、バッグの中からも簡単に  
見分けがつかます。