



EA560WV-1~3 [ESD] (+)ドライバー

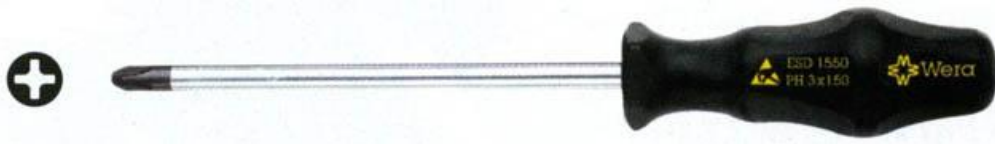

※全て取扱中止になりました。

(mm)

品番	先端	軸長	軸長(インチ)	軸径	ハンドル長
EA560WV-1	#1	200	8"	4.5	98
EA560WV-2	#2	100	4"	6	98
EA560WV-2A	#2	200	8"	6	98
EA560WV-3	#3	150	6"	8	112

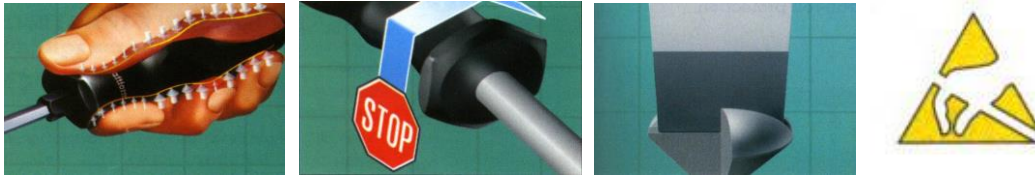

ココが違う！

- ・Wera社のハンドルは粘度を握った形そのままのユニークなデザイン。
- ・ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。
ソフトゾーンに作業者の手あたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。
- 握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業が続けられます。
- ・六角型のハンドル先端が、ドライバーが転がるのを食い止めます。
もうドライバーが転がってなくなったり、それを探す無駄な時間は
ありません。
- ・軸の先端にはブラックポイント加工がなされており、ネジ穴にしっかり
フィットし磨り減るのを抑えます。また、錆を防止し工具寿命を延ばします。
- ・導電性グリップの為、静電気を逃がします。

※ 先端にマグネットはついていません。