



## EA561M - 1 - 5C マイナス精密ドライバー

- ・軸は丸軸で、マットニッケル製です。
- ・グリップはプラスチックです。

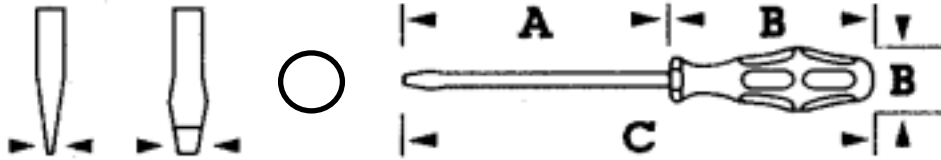

	刃厚×刃幅	A	B	C	
EA561M-0	0.4X2.0mm	60mm	70mm / 20mm	130mm	
EA561M-1	0.4mm × 2.5mm	60mm	70mm / 20mm	130mm	
EA561M-1B	0.4mm × 2.5mm	75mm	70mm / 20mm	145mm	
EA561M-2	0.5mm × 3.0mm	80mm	81mm / 26mm	161mm	
EA561M-3	0.6mm × 3.5mm	100mm	81mm / 26mm	181mm	
EA561M-3A	0.6mm × 3.5mm	125mm	81mm / 26mm	206mm	
EA561M-4	0.8mm × 4.0mm	100mm	98mm / 33mm	198mm	
EA561M-5A	1.0mm × 5.5mm	125mm	98mm / 33mm	223mm	
EA561M-5B	<del>1.0mm × 5.5mm</del>	<del>150mm</del>	<del>98mm / 33mm</del>	<del>248mm</del>	廃番
EA561M-5C	<del>1.0mm × 5.5mm</del>	<del>200mm</del>	<del>98mm / 33mm</del>	<del>298mm</del>	

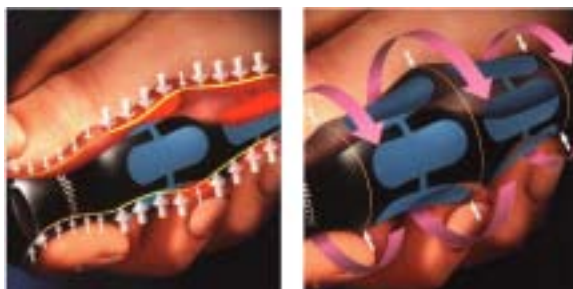

ソフトゾーン(大きい矢印)に ハードゾーン(小さい矢印)で  
 作業者の手が接触して回転を伝達。握り替えも楽に。

- ・Wera社のハンドルは粘度を握った形そのままのユニークなデザイン。
- ・ハンドルにソフトゾーンとハードゾーンを設けてあります。  
 ソフトゾーンに作業者の手があたり、回転トルクを適確に軸に伝達します。  
 握り返す時は手がハードゾーンにあたり、無駄な力がかからず楽に作業  
 が続けられます。