

EA562-5 ラチェットドライバーセット




差込角・・・1/4”
 全長・・・110mm
 マグネット付
 ラチェット切替式
 ビット+・#2、-・6mm

ストレート型 オフセットラチェットドライバー



狭いスペース等でのネジ回しに最適

薄さ21^m/_m

(微小ビットを使用した場合)

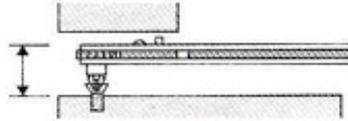


ラチェット機構&早回しギア

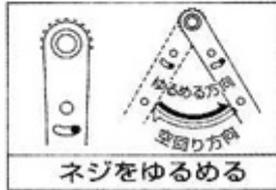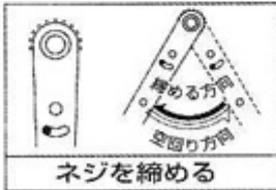

歯車（ギア）を指先で回すことにより早回しが可能です。

ビットセット内容

⊕ No.2×19mm	1本
⊖ 6×19mm	1本

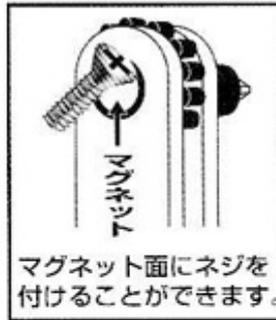


注意

- ネジのサイズにあったものを使用して下さい。
- 電気が流れている場所での作業では、ショートや感電にご注意下さい。
- 力が入るハンドル形状です。トルクは180kgf・cmまで使用可能です。それ以上にトルクをかけると機構やネジの破損、けがの原因になります。
- 重作業の時には、保護メガネを使用して下さい。



PAT.P
**溝付
超短ビット**

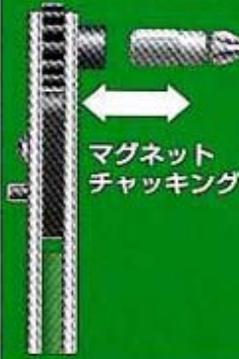

マグネット
チャッキング

**ビットの脱着が
簡単にできます**

ビットの溝が引抜く際におこる指先の滑りを防止。マグネットチャッキングによりスムーズなビットの脱着ができます。