

EA562-6 ラチェットドライバーセット



差込角・・・1/4"
 全長・・・110mm
 マグネット付
 ビット +・#2、-・6mm

**ベント アップヘッド型
 オフセットラチェットドライバー**

指の入るスペースを確保。ベント（上曲がり）タイプ




ベント（曲がり）タイプにより指の入るスペースが確保でき、さらに狭いスペースでのネジ回しが可能です。垂直方向へ押しつけトルクがアップしカムアウト防止に有利です。

狭いスペース等でのネジ回しに最適

（微小ビットを使用した場合）


薄さ21^{mm}

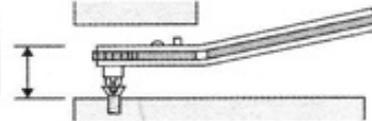

ラチェット機構&早回しギア



ネジを締める

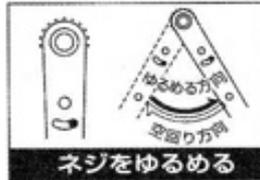

ネジをゆるめる



歯車（ギア）を指先で回すことにより早回しが可能です。

ビットセット内容

⊕ No.2×19mm	1本
⊖ 6×19mm	1本

- ネジのサイズにあったものを使用して下さい。
- 電気の流れている場所での作業では、ショートや感電にご注意下さい。
- 力が入るハンドル形状です。トルクは180kgf-cmまで使用可能です。それ以上にトルクをかけると機構やネジの破損、けがの原因になります。
- 重作業の時には、保護メガネを使用して下さい。

注意

PAT.P
**溝付
 超短ビット**

ビットの脱着が簡単にできます。

ビットの溝が引抜く際におこる指先の滑りを防止。またマグネットチャッキングによりスムーズなビットの脱着ができます。

押しつけトルクアップ

マグネット面にネジを付けることができます。