



No.307-D

ミニスタ72

ラチェットドライバー
スタービータイプ

動画をチェック！

強力本締め・軽い早回しのラチェット機構

プロ仕様

強力ラチェット機構で
トルクアップ
(当社従来品比較)

1.6倍

狭い箇所の
作業に最適
スタービータイプ新登場

しめる 固定 ゆるむ

全長
67mm

5mm 短くなりました(当社従来品比較)



溝付超短ビット

溝があるのでビットの脱着が簡単です

NEW

MADE IN JAPAN
PAT.P指先で回しやすい
早回しキャップネジの締め始めなど、回りが軽く
ラチェット機能が働かない時に
便利です。切替誤作動を防ぐ
スイッチ形状切替スイッチの範囲が狭いので指先
の幅みスペースを確保。使用中、指の
接触による切替誤作動を防止します。


片手で切替OK

使用中に片手で簡単にスイッチの
切替ができるので作業性抜群です。片頭ビットが
使用可能両頭ビットは
使用できません

片頭ビット専用

対辺6.35mm六角軸の片頭ビットが
使用できます。(全長19mm以上)

No.307-D

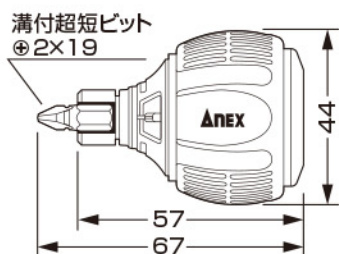

■ ミニスタ72 ラチェットドライバースタービータイプ

No.	内容	箱
307-D EA564AH-2A	ラチェットハンドル ⌀2×19	6

パッケージ サイズ	バーコード
110×55	4962485 200251



ミニスタ72 関連商品

好評発売中

ミニスタ72 (No.307-D) に使える! 超短ビット&超短マグキャッチ



■ 超短ビット単品 (ボックス)

No	SIZE 刃先×全長(L)	L1	外径	取付 本数	入数
AK-51BP	○5×25	7	8	1	12
	○5.5×27	7	10	1	12
	○6×27	8	10	1	12
	○7×27	8	11	1	12
	○8×28	8	12	1	12
	○9×29	8	13	1	12
	○10×30	10	14	1	12
	○11×30	10	16	1	12
	○12×30	10	16	1	12
	○13×30	10	17	1	12

4962485	パッケージ サイズ
397159	115×30
397166	115×30
397173	115×30
397180	115×30
397197	115×30
397319	115×30
397326	115×30
397333	115×30
397340	115×30
397357	115×30



■ 溝付超短ビット単品

No	SIZE 刃先×全長(L)	取付 本数	入数
AK-51P	⊕1×19	1	12
	⊕2×19	1	12
	⊕3×19	1	12
	⊖6×19	1	12
	●1.5×19	1	12
	●2×19	1	12
	●2.5×19	1	12
	●3×19	1	12
	●4×19	1	12
	●5×19	1	12
	●6×19	1	12
	●8×23	1	12
	●10×26	1	12
	★T6×19	1	12
	☆T8×19(穴付)	1	12
	☆T10×19(穴付)	1	12
	☆T15×19(穴付)	1	12
	☆T20×19(穴付)	1	12
	☆T25×19(穴付)	1	12
	☆T27×19(穴付)	1	12
	☆T30×19(穴付)	1	12
	☆T40×19(穴付)	1	12

4962485	パッケージ サイズ
400019	115×30
400026	115×30
400033	115×30
400040	115×30
397418	115×30
397425	115×30
397012	115×30
397029	115×30
397036	115×30
397043	115×30
397050	115×30
397364	115×30
397371	115×30
397067	115×30
397074	115×30
397081	115×30
397098	115×30
397104	115×30
397111	115×30
397128	115×30
397135	115×30
397142	115×30

■ 溝付超短ビットホルダーセット

No	SIZE 刃先×全長(L)	取付 本数	入数
AK-51P-B4	⊕1 ⊕2 ⊕3 ⊖6 専用ビットホルダー(4本用)	4	6
AK-51P-B4P	⊕2(4本) 専用ビットホルダー(4本用)	4	6
AK-51P-B8H	●2.5 ●3 ●4 ●5 ●6 ⊕1 ⊕2 ⊕3 専用ビットホルダー(8本用)	8	6
AK-51P-B8H1	●1.5 ●2 ●2.5 ●3 ●4 ●5 ●6 ●8 専用ビットホルダー(8本用)	8	6
AK-51P-B9H	●2.5 ●3 ●4 ●5 ●6 ●8 ●10 ⊕1 ⊕2 専用ビットホルダー(9本用)	9	6
AK-51P-B8T	☆T8 ☆T10 ☆T15 ☆T20 ☆T25 ☆T27 ☆T30 ☆T40 専用ビットホルダー(8本用)	8	6

4962485	パッケージ サイズ
397203	115×50
397265	115×50
397210	115×50
397289	115×50
397272	115×50
397227	115×50




■ 超短マグキャッチ

ネジを落としません
超短マグキャッチ装着で
磁力がつきます



No	内容	取付 本数	入数	定価 (円)	4962485	パッケージ サイズ
409	超短マグキャッチ	1	12	500	094348	115×40

クイックボール72 強力本締め・軽い早回しのラチェット機構!

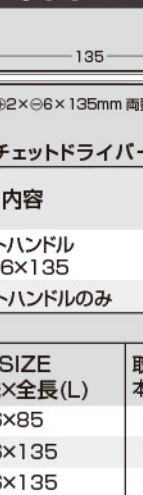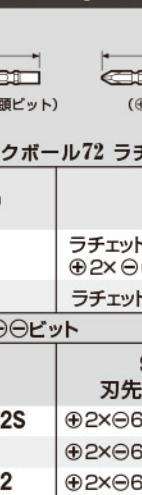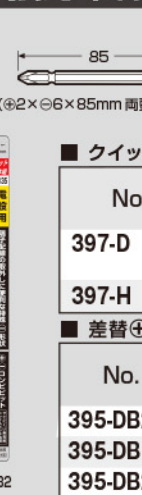

■ クイックボール72 ラチェットドライバー

No	内容	入数
397-D	ラチェットハンドル ⊕2×⊕6×135	6
397-H	ラチェットハンドルのみ	6

4962485	パッケージ サイズ
200220	225×60
200244	155×50

■ 差替⊕⊖ビット

No.	SIZE 刃先×全長(L)	取付 本数	入数
395-DB2S	⊕2×⊕6×85	2	6
395-DB	⊕2×⊕6×135	1	6
395-DB2	⊕2×⊕6×135	2	6

4962485	パッケージ サイズ
361457	160×35
361426	215×40
361440	190×35

※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 兼古製作所

http://www.anextool.co.jp/

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目
13番35号
TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。

20B1070302