


EA564KH-2 パワーグリップ幅広(-)ドライバー[差換式]

全長...105mm
軸長...36mm
重量...66g

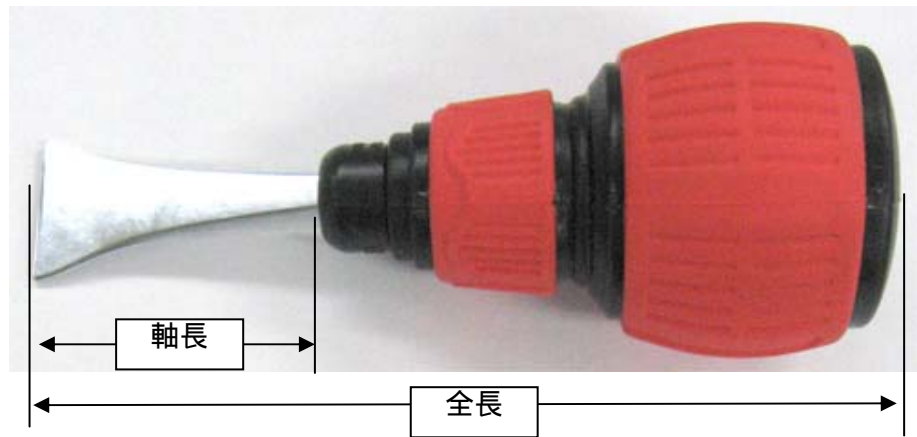

構成品

・[ショートパワーグリップ]ドライバーハンドル(EA564KG-1) × 1

六角対辺...1/4"
全長69mm
重量...46g
ハンドル最大径... 44mm
差込穴深さ...44mm



先端図



・[水栓金具用]幅広(-)ビット(EA813AZ-2) × 1

六角シャンク...1/4"
刃幅 × 刃厚...18 × 1.5mm
全長...80mm
重量...20g



水栓用金具など、大口径(-)ネジの締め緩めにお使い頂けます。



樹脂製ハンドルは力を掛けやすい、厚みのある形状。手にフィットし、滑らかなトルク伝達を実現します。