


EA568DD-12-32 テーパーリーマー

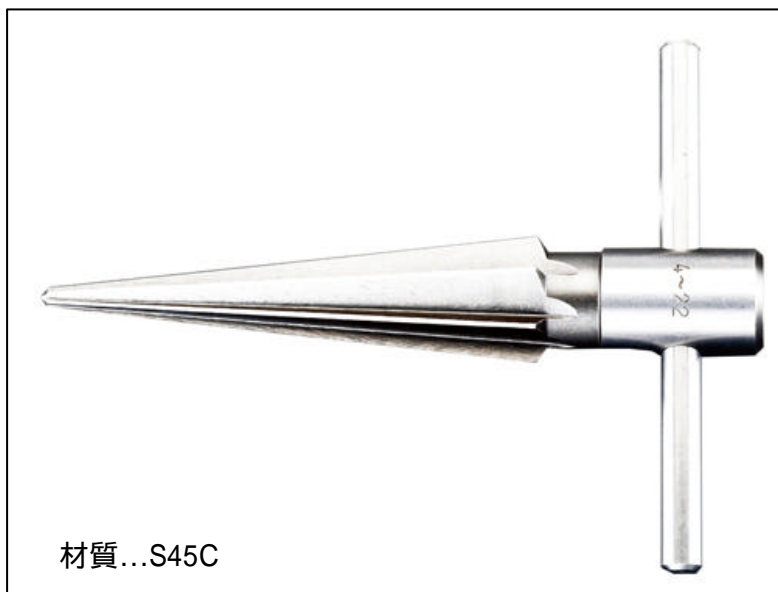

品番	リーマ-径	角度	刃長
EA568DD-12	3 ~ 12mm	8.5 °	80mm
EA568DD-16	3 ~ 16mm	10.5 °	85mm
EA568DD-22	4 ~ 22mm	11.5 °	88mm
EA568DD-32	4 ~ 32mm	16 °	105mm

バリ取りや薄鋼板 (0.8mm以下) のサイズ拡大に！