


機械の修理  
メンテナンスに

日本製

打撃物に傷を付けにくい

# カツパーポンチ

平らな打撃面  
なので

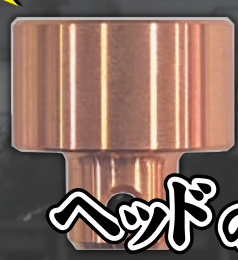


ヘッドの角でベアリングの

叩き抜き 打ち込み

がしやすい

# ミス打ちのときに手を守る

## セーフティーグリップ

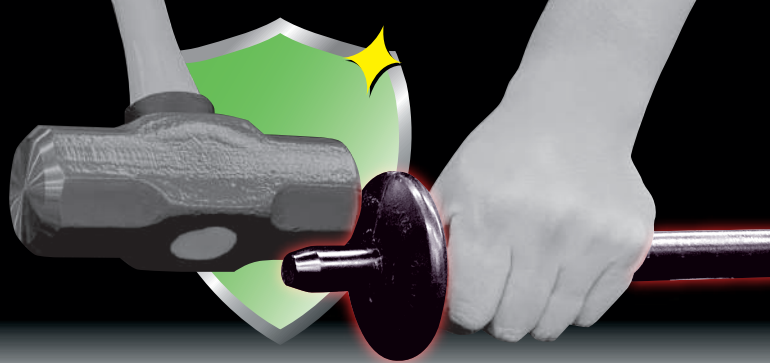

### 銅ヘッドポンチ

 


EA572HN-1

品番	全長 (mm)	有効長 L1 (mm)	口径	全重量 (kg)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COP-25	200	—	φ25	0.76	—	220401	6,950

- 材質 機械構造用炭素鋼 S55C
- 焼入硬度 HRC35°~40°

### 銅ヘッドポンチ (セーフティーグリップ付)



COPG-25



COPG-L25

EA572HN-2

新

品番	全長 (mm)	有効長 L1 (mm)	口径	全重量 (kg)	梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
COPG-25	280	120	φ25	0.86	—	220418	9,265
COPG-L25	560	400	φ25	1.70	—	220432	20,000


- 材質 機械構造用炭素鋼 S55C
- 焼入硬度 HRC35°~40°

ハンマーに付属の抜きピンは、ヘッド交換に使用しますので保管してください。

### 替ヘッド



CO-25HF

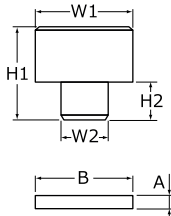

新

品番	頭寸法 (mm)				ロールピン (mm)		梱包単位 (個)	JANコード 4963360	標準価格 (円)
	W1	W2	H1	H2	A	B			
CO-25HF	φ25	φ12	25	10.6	φ4	25	—	220456	1,835

ヘッド 1 個につきロールピン 1 本付き




CO-25H


銅ヘッドポンチには、R面タイプ (CO-25H) も取付け可能です。

### ヘッドの交換方法


#### ●はずし方

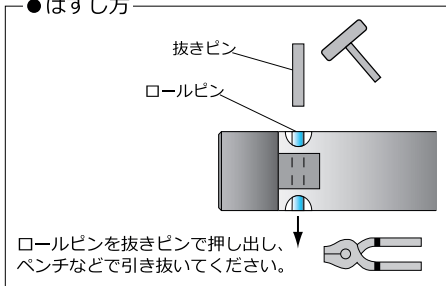

#### ●はめ方

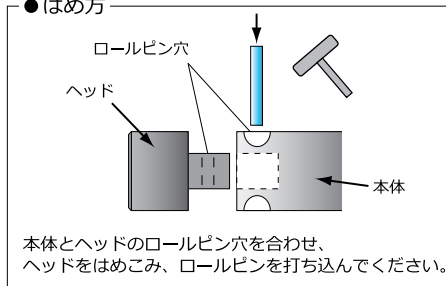

#### ●交換時の注意

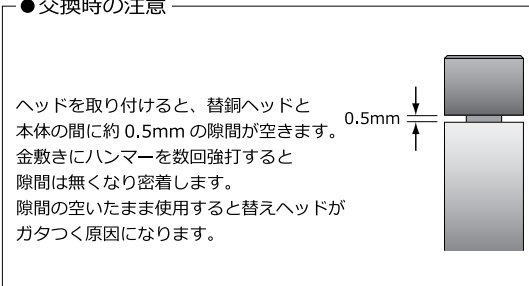

### 注意

- 本製品は打撃面の面取りが小さいので、銅ヘッドがマクレやすいです。グラインダー等でマクレを取り除いてから、ご使用ください。
- 過酷なご使用により、本体や打撃面にカケが生じる場合がありますので、保護メガネや防具を装着し、周囲の安全を確認してご使用ください。



動画はこちら