


EA573AH-2.5~8

(T型六角棒レンチ)

- 材質…軸部:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ)
グリップ :耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)



フック等への取り付けに
便利な引っ掛け穴付
・サイズ(穴直径×深さ)
-2.5~4...φ 5.5×14mm
-4、-8...φ 7×18mm

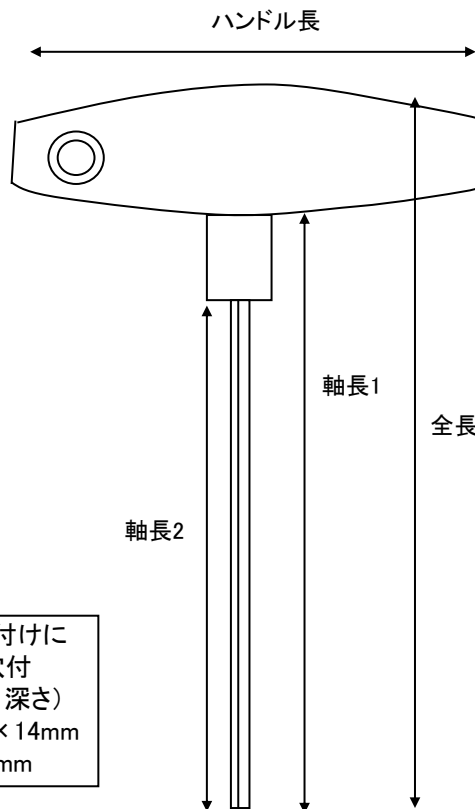

品番	サイズ	軸長1	軸長2	全長	ハンドル長	重量(g)
EA573AH-2.5	2.5	150	130	175	80	27
EA573AH-3	3					30
EA573AH-4	4					36
EA573AH-5	5		60			
EA573AH-6	6		123	181	100	77
EA573AH-8	8	125				105

廃番
廃番

単位(mm)