
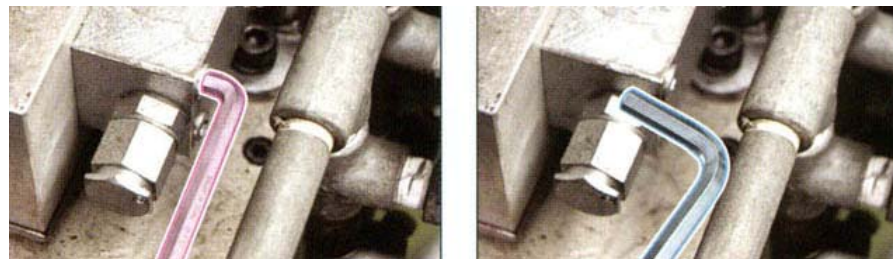


EA573AV-1.5~10 [変角付]六角棒レンチ[ショートヘッド]


回転角度が30度あれば

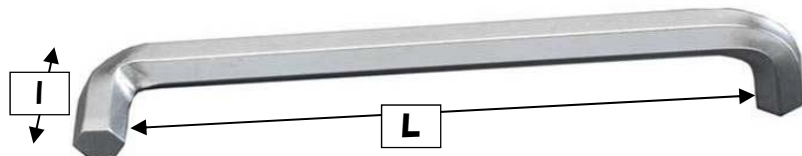

通常のレンチと比べてヘッドの長さが約1/2サイズになっています。

品番	サイズ	L	l	重量(g)
EA573AV-1.5	1.5	50	6	0.8
EA573AV-2	2	56	6.5	107
EA573AV-2.5	2.5	63	8	3
EA573AV-3	3	71	10	5
EA573AV-4	4	80	12	10
EA573AV-5	5	90	14	18
EA573AV-6	6	100	18	30
EA573AV-8	8	112	23	62
EA573AV-10	10	125	27.5	105

廃番
廃番
廃番
廃番

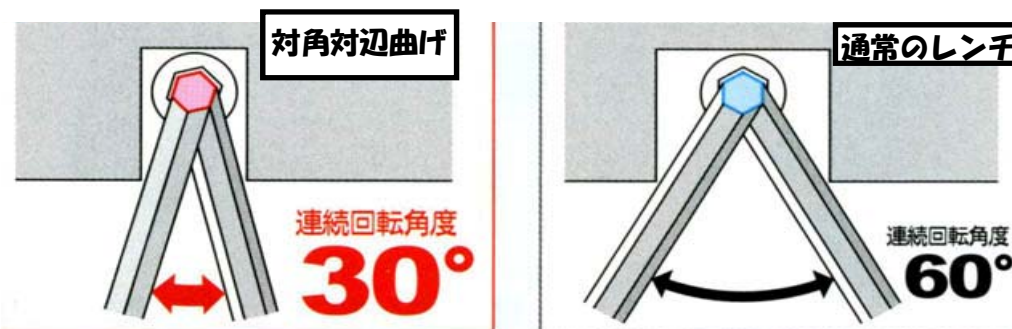

- ショートヘッドで狭所での作業に便利
- 材質…クロームバナジウム鋼
- 表面処理…ニッケルクロムメッキ

◆ココが違う!!

通常の六角棒レンチは回転角度が60度以上ないと連続して作業できません。
この両端まげタイプは一方を対辺で、もう一方を対角で曲げてあるため、回転角度が30°あれば作業できます。

