


回転角度が30度あれば
作業可能！！

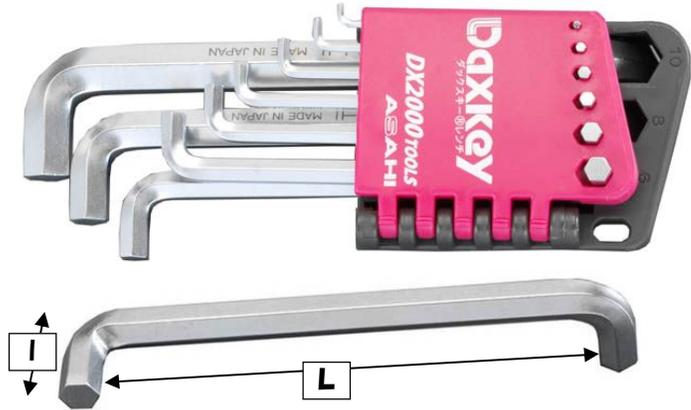

サイズ	L	I	重量(g)
1.5	50	6	0.8
2	56	6.5	1.7
2.5	63	8	3
3	71	10	5
4	80	12	10
5	90	14	18
6	100	18	30
8	112	23	62
10	125	27.5	105


- サイズ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
- ショートヘッドで狭所での作業に便利
- プラスチックホルダー付
- 材質…クロームバナジウム鋼
- 表面処理…ニッケルクロムメッキ
- 重量…264g


さらに・・・



◆ココが違う!!

通常の六角棒レンチは回転角度が60度以上ないと連続して作業できません。
この両端まげタイプは一方を対辺で、もう一方を対角で曲げてあるため、回転角度が30°あれば作業できます。

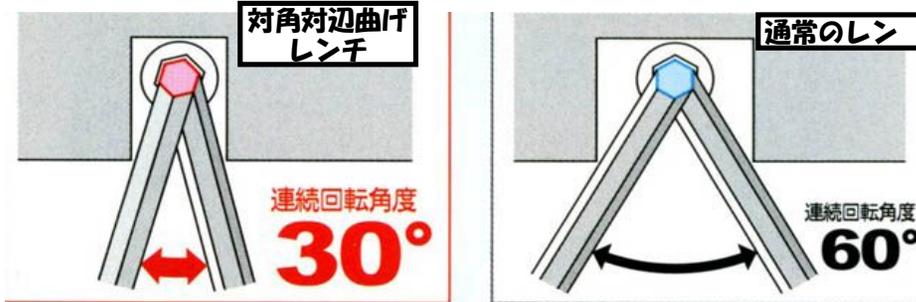

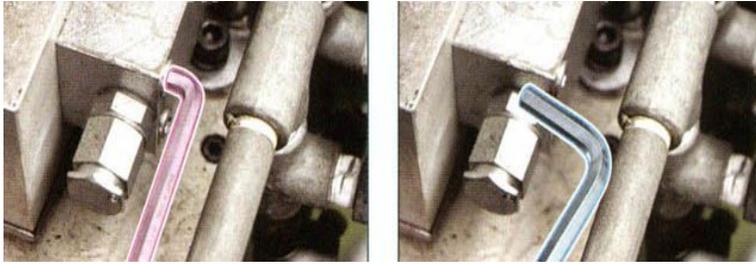

通常のレンチと比べてヘッドの長さが約1/2サイズになっています。狭い場所に最適です！

