
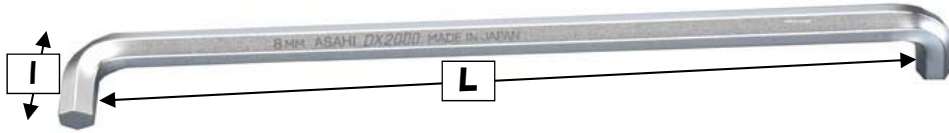



回転角度が30度あれば

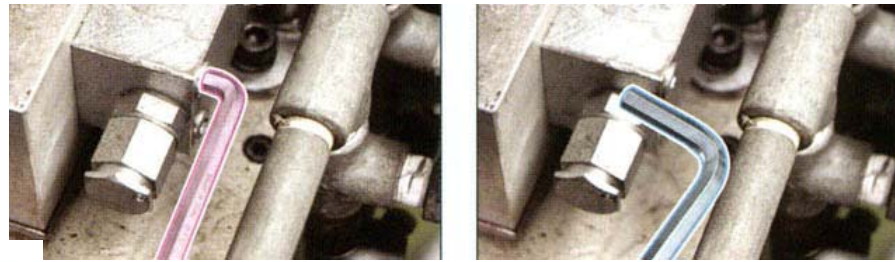

通常のレンチと比べてヘッドの長さが約1/2サイズになっています。

品番	サイズ	L	l	重量(g)	
EA573AW-1.5	1.5	90	6	1.5	廃番
EA573AW-2	2	100	6.5	2.5	廃番
EA573AW-2.5	2.5	112	8	5	廃番
EA573AW-3	3	126	10	8	
EA573AW-4	4	142	12	17	
EA573AW-5	5	160	14	30	
EA573AW-6	6	180	18	57	
EA573AW-8	8	200	23	100	
EA573AW-10	10	224	27.5	183	

- 材質…クロームバナジウム鋼
- 表面処理…ニッケルクロムメッキ
- ショートヘッドで狭所での作業に便利

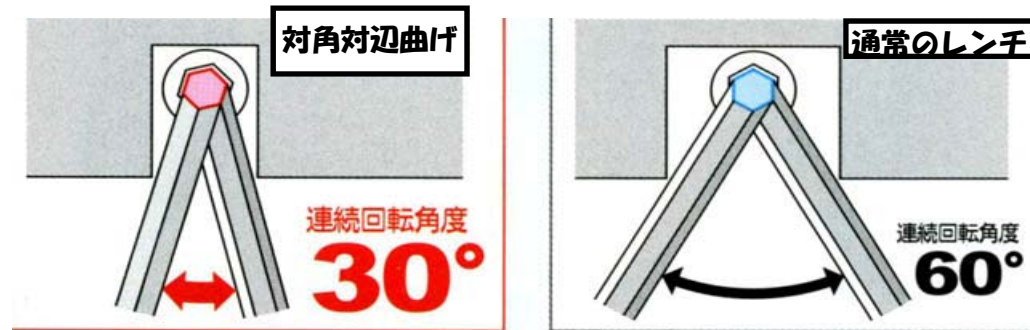

◆ココが違う!!

通常の六角棒レンチは回転角度が60度以上ないと連続して作業できません。
この両端まげタイプは一方を対辺で、もう一方を対角で曲げてあるため、回転角度が30°あれば作業できます。