


**回転角度が30度あれば
作業可能!!**

◆ココが違う!!
通常の六角棒レンチは回転角度が60度以上ないと連続して作業できません。
この両端まげタイプは一方を対辺で、もう一方を対角で曲げてあるため、回転角度が30° あれば

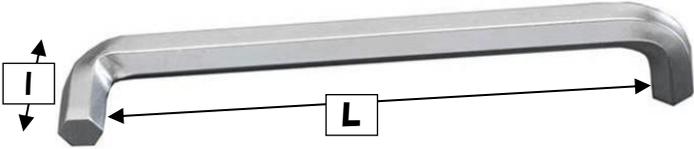


(mm)

サイズ	L	I	重量(g)
1.5	90	6	1.5
2	100	6.5	2.5
2.5	112	8	5
3	126	10	8
4	142	12	17
5	160	14	30
6	180	18	57
8	200	23	100
10	224	27.5	183

- サイズ…1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
- セット重量…412g
- プラスチックホルダー付
- 材質…クロームバナジウム鋼
- 表面処理…ニッケルクロムメッキ
- ショートヘッドで狭所での作業に便利



 さらに・・・





通常のレンチと比べてヘッドの長さが約1/2サイズになっています。

