
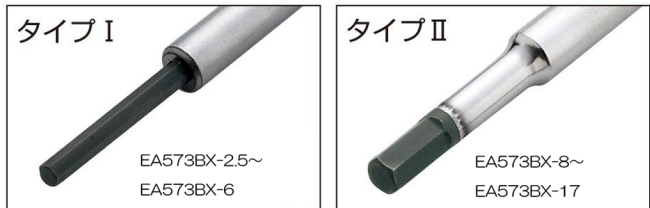


製品詳細

T形ヘキサゴンレンチ

全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締付けが可能です。

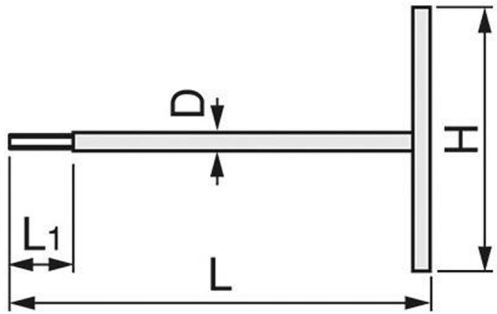

仕様

製品番号	二面幅寸法(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)L1	寸法(mm)H	寸法(mm)L	タイプ	質量(g)	EA品番
THW-2.5	2.5	9.0	22	100	150	I	115	EA573BX-2.5
THW-03	3	9.0	25	100	160	I	120	EA573BX-3
THW-04	4	9.0	30	120	200	I	140	EA573BX-4
THW-05	5	11.0	40	160	250	I	270	EA573BX-5
THW-06	6	12.7	45	190	300	I	440	EA573BX-6
THW-08	8	12.7	45	190	300	II	450	EA573BX-8
THW-10	10	12.7	20	190	300	II	460	EA573BX-10
THW-12	12	14.0	24	210	320	II	610	EA573BX-12
THW-14	14	16.0	28	220	340	II	840	EA573BX-14
THW-17	17	20.0	34	220	340	II	1,310	EA573BX-17