


EA573KG-4~-40
(ヘクスローブドライバー)

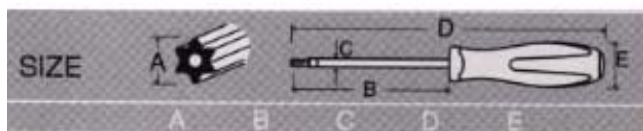

		A	B	C	D	E	重量 (g)
KG-4	T4	1.3	50	3	133	26	35
KG-5	T5	1.4	50	3	133	26	35
KG-6	T6	1.7	50	3	133	26	36
KG-7	T7	2	50	3	133	26	36
KG-8	T8	2.3	60	3	143	26	36
KG-9	T9	2.5	60	4	160	29	56
KG-10	T10	2.7	80	4	180	29	58
KG-15	T15	3.3	80	4	180	29	58
KG-20	T20	3.8	100	5	210	32	84
KG-25	T25	4.4	100	5	210	32	84
KG-27	T27	5	115	5	225	32	91
KG-30	T30	5.5	115	6	235	35	116
KG-40	T40	6.6	130	7	250	35	136

(単位mm)

廃番
廃番
廃番



ヘクスローブネジの穴は
軸に平行なため、
カムアウトしにくく
力の伝達に優れ
ネジの磨耗が少ない。
Hexalob screw has a vertical
slot, which is hard to come
out, good for the transmission
of power and prevents a screw
from wearing out.

ヘクスローブドライバーは、市販されているヘクスローブ付きネジ部品に適合しています。ヘクスローブ付きネジ部品は、JASO自動車規格等で規格化されています。