



EA573L-100

9本組みボールポイント付HexKeyレンチ(ショートヘッド)

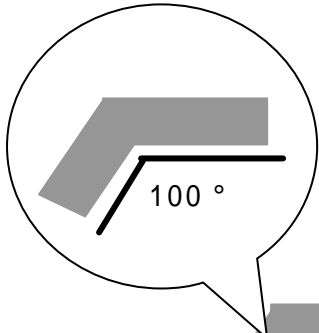

ショートヘッドと100°の角度により、狭い場所のネジをまわす事ができます。100°ベント角によりハンドルを握るクリアランスを確保。

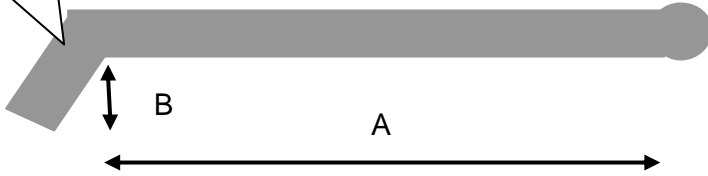

ボールポイント部では本締めしないで下さい。

ホルダー付 (mm)

サイズ	適合ボルトサイズ 	適合止めネジサイズ 	A	B	重量(g)
1.5	M1.6-2	M3	53	4	1
2	M2.5	M4	58	5	2
2.5	M3	M5	64	6	3
3	M4	M6	71	8	5
4	M5	M8	80	9	9
5	M6	M10	90	11	17
6	M8	M12-14	100	13	27
8	M10	M16	112	16	56
10	M12	M18-20	125	18	95

