

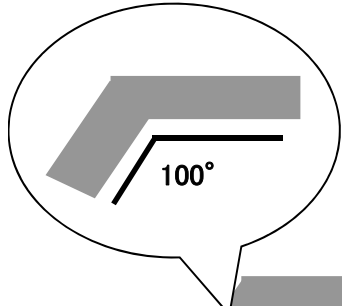


EA573L-101.5~110
ボールポイント付HexKeyレンチ(ショートヘッド)

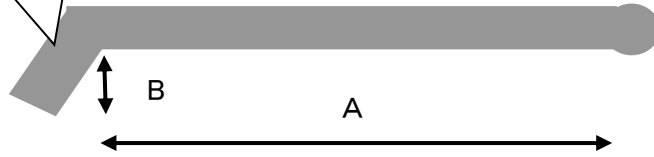

ショートヘッドと100°のアンクルにより、狭い場所のネジをまわす事ができます。100°ベント角によりハンドルを握るクリアランスを確保。

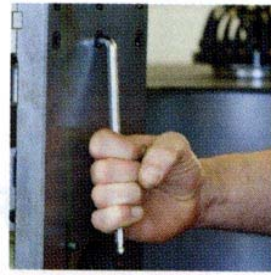

※ボールポイント部では本締めしないで下さい。

(mm)

品番	サイズ	適合ボルトサイズ 	適合止めネジサイズ 	A	B	重量(g)
EA573L-101.5	1.5	M1.6-2	M3	53	4	1
EA573L-102	2	M2.5	M4	58	5	2
EA573L-102.5	2.5	M3	M5	64	6	3
EA573L-103	3	M4	M6	71	8	5
EA573L-104	4	M5	M8	80	9	9
EA573L-105	5	M6	M10	90	11	17
EA573L-106	6	M8	M12-14	100	13	27
廃番 EA573L 108	8	M10	M16	112	16	56
廃番 EA573L 110	10	M12	M18 20	125	18	95

廃番

廃番

