
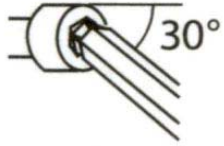


EA573LY-1.3～-8

HexKeyボールポイントドライバー

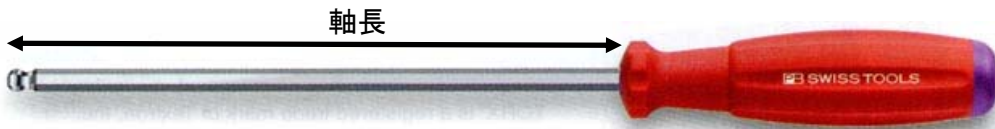

斜め30° の角度までOK。
※本締めはできません

(mm)

品番	先端 (ボールポイント)	適合ボルト サイズ	適合止めネ ジサイズ	サイズ(mm)		重量(g)
				軸長	全長	
EA573LY-1.3	1.27	M1.4	M2.5	50	127	12
EA573LY-1.5	1.5	M1.6-2	M3	70	147	12
EA573LY-2	2	M2.5	M4	80	157	13
EA573LY-2.5	2.5	M3	M5	90	167	15
EA573LY-3	3	M4	M6	100	180	22
EA573LY-4	4	M5	M8	120	210	37
EA573LY-5	5	M6	M10	140	235	55
EA573LY-6	6	M8	M12-14	160	260	81
EA573LY-8	8	M10	M16	180	290	148

廃番

- オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもキレイに落とせます。
- ハンドルは、人間工学に基づくマルチクラフトで、柔らかくあたたかみのあるデザイン。
- グリップエンドにはドライバー先端部のマークとサイズが表示されていますので必要なツールが一目で分かります。

