


EA573MF-3~-40

TORXドライバー

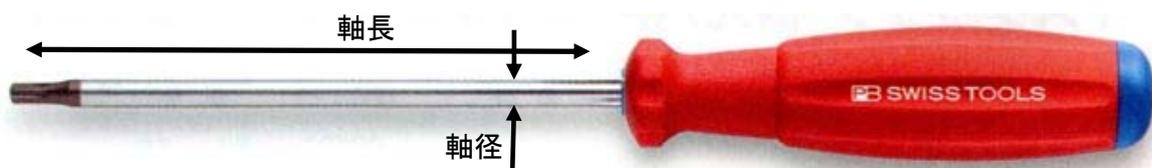

品番	先端	適合ネジ	サイズ(mm)				重量(g)
			軸径	軸長	全長	手元六角	
EA573MF-3	T3	M1	2.5	40	117	-	13
EA573MF-4	T4	M1	2.5	40	117	-	13
EA573MF-5	T5	M1.6	3	50	127	-	14
EA573MF-6	T6	M2	3	50	127	-	15
EA573MF-7	T7	M2	3	50	127	-	15
EA573MF-8	T8	M2.5	3	60	140	-	20
EA573MF-9	T9	M2.5	3.5	60	140	-	22
EA573MF-10	T10	M3	3.5	70	160	-	28
EA573MF-15	T15	M3.5	4	80	175	-	38
EA573MF-20	T20	M4	5	100	200	-	54
EA573MF-25	T25	M5	6	120	225	-	77
廃番 EA573MF 27	T27	M5.6	6	125	230	10	82
廃番 EA573MF 30	T30	M6	7	130	240	10	110
廃番 EA573MF 40	T40	M8	8	140	260	13	152

- オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもキレイに落とせます。
- ハンドルは、人間工学に基づくマルチクラフトで、柔らかくあたたかみのあるデザイン。
- グリップエンドにはドライバー先端部のマークとサイズが表示されていますので必要なツールが一目で分かります。

