


EA573MG-110~-140

Bore Torx ロングドライバー

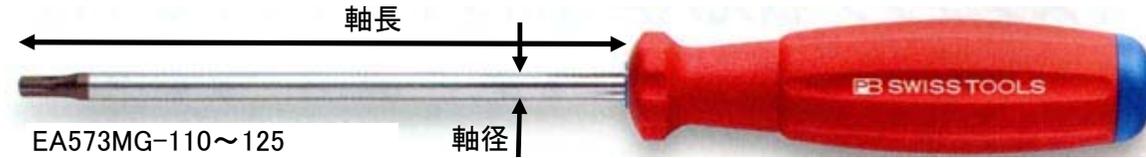

EA573MG-110~125

EA573MG-130~140

※-130、-140は手元六角付
スパナ等を掛けて回せます。

品番	先端	サイズ(mm)				重量(g)
		軸径	軸長	全長	手元六角	
EA573MG-110	T10	4	200	280	-	400
EA573MG-115	T15	4.5	200	290	-	600
EA573MG-120	T20	5.5	250	345	-	800
EA573MG-125	T25	6	300	400	-	120
EA573MG-130	T30	7.5	350	455	10	180
EA573MG-140	T40	8.5	400	510	13	260



先端イジリ止付

- オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもキレイに落とせます。
- ハンドルは、人間工学に基づくマルチクラフトで、柔らかくあたたかみのあるデザイン。
- グリップエンドにはドライバー先端部のマークとサイズが表示されていますので必要なツールが一目で分かります。

