


EA573MG-6~-40

Bore Torx ドライバー

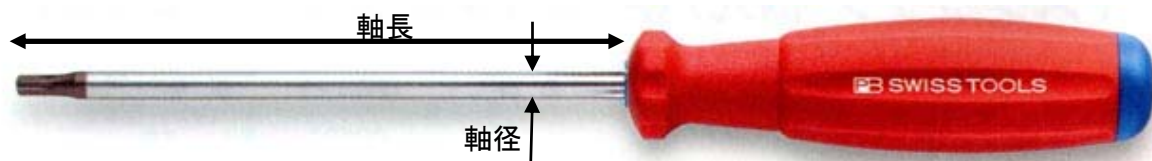


品番	先端	サイズ(mm)				重量(g)
		軸径	軸長	全長	手元六角対辺	
EA573MG-6	T6	3	50	110	-	15
EA573MG-7	T7	3	50	110	-	16
EA573MG-8	T8	3	60	120	-	20
EA573MG-9	T9	3.5	60	130	-	22
EA573MG-10	T10	3.5	70	150	-	30
EA573MG-15	T15	4	80	170	-	39
EA573MG-20	T20	5	100	195	-	54
EA573MG-25	T25	6	120	220	-	79
<del>EA573MG-27</del>	<del>T27</del>	<del>6</del>	<del>125</del>	<del>225</del>	<del>10</del>	<del>84</del>
EA573MG-30	T30	7	130	235	10	111
EA573MG-40	T40	8	140	250	13	160

廃番

### ●ハンドル特徴

- オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもキレイに落とせます。
- ハンドルは、人間工学に基づくマルチクラフトで、柔らかくあたたかみのあるデザイン。
- グリップエンドにはドライバー先端部のマークとサイズが表示されていますので必要なツールが一目で分かります。

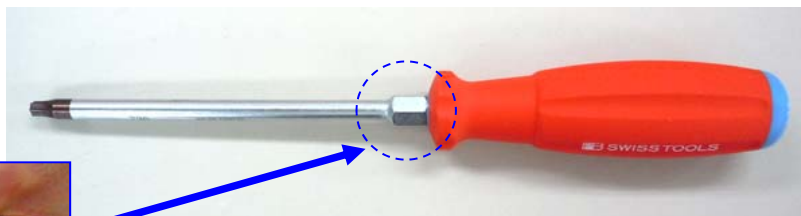

- EA573MG-27~40のドライバーには手元六角付